




INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857


Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die INDUSTRY BATTEN V Leuchte, die in puncto Leistung (22W/41W), Lichtfarbe (3000K/4000K/5700K) und Lichtintensität (5220lm/5460/5760lm) über einen Dipschalter einstellbar ist. Die Installation gestaltet sich durch den herausnehmbaren Geräteträger kinderleicht, dank integrierter Druckklemme ist der elektrische Anschluss werkzeuglos möglich. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

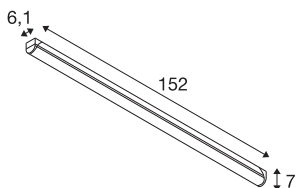

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007507
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500/960 mA
Schutzklasse	I
Wattage	42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,94
Anzahl Leuchten an LS B16A	13
Anzahl Leuchten an LS C16A	20
Höhe Einschaltstrom	9.33 A
Dauer Einschaltstrom	850 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Abstrahlwinkel	150 °
Farbe	weiß

 Lichtquelle



CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Länge	152 cm
Breite	6.1 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	1.659 kg