




## INDUSTRY BATTEN V 1500

22/42W 830/840/857

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die INDUSTRY BATTEN V Leuchte, die in puncto Leistung (22W/41W), Lichtfarbe (3000K/4000K/5700K) und Lichtintensität (5220lm/5460/5760lm) über einen Dipschalter einstellbar ist. Die Installation gestaltet sich durch den herausnehmbaren Geräteträger kinderleicht, dank integrierter Druckklemme ist der elektrische Anschluss werkzeuglos möglich. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

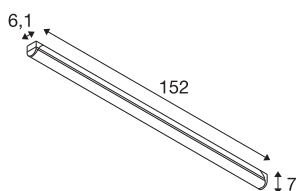

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007507
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 04
Schlagfestigkeit	0.5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500/960 mA
Schutzklasse	I
Wattage	42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,94
Anzahl Leuchten an LS B16A	13
Anzahl Leuchten an LS C16A	20
Höhe Einschaltstrom	9.33 A
Dauer Einschaltstrom	850 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	5220/5760/5460 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Abstrahlwinkel	150 °
Farbe	weiß

## Lichtquelle



<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	0
<b>Länge</b>	152 cm
<b>Breite</b>	6.1 cm
<b>Höhe</b>	7 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.55 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.659 kg