




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 Sensor

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die OUTDOOR BULKHEAD V Leuchte, die dank Schutzart IP65 und dem robusten Aluminiumgehäuse bei jedem Wetter bestens geschützt ist. Die Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K) sowie Lichtintensität (1750lm/1850lm/1900lm) lassen sich ganz einfach via Dip-switcher ändern. Und während das abnehmbare Getriebe für eine einfache Installation sorgt, hilft der optionale Bewegungssensor beim Energiesparen. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

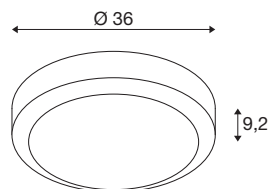

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007515
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
Umgebungstemperatur	25 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	62,5
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.43 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	38
Anzahl Leuchten an LS C16A	63
Höhe Einschaltstrom	8.6 A
Dauer Einschaltstrom	282 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	1750/1850/1900 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °

Lichtquelle

	
--	---

Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Höhe	9.2 cm
Durchmesser	36 cm
Nettogewicht	2.5 kg
Bruttogewicht	2.675 kg