

Kanlux



Straßenleuchte

Kanlux

STRETON LED

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**

Qualität mit einer

5-Jahres Garantie.

HI
GH
efficacy

Lebensdauer

50 000 h.

Lichtausbeute

der Leuchte bis
zu 140lm/W.

5
WARRANTY
5 years

Qualität/Leistung/Effizienz

* 5 Jahre Garantie gemäß der auf der Website verfügbaren Garantieerklärung.

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**

Die Leuchte ist mit einem Adapter ausgestattet, um den gewünschten Ausleuchtungswinkel zu erreichen.

Einfache Installation sowohl an einem Mast (50-62 mm Durchmesser) als auch an der Gebäudefassade.

**Gilt nicht für das Modell STRETON LED 20W NW (Befestigungsloch im Bereich von Ø42-48 mm).*



MO
DE
RN
design

Flexibilität



Kanlux

Kanlux **STRETON LED**

Hohe Schutzart
IP65

Erhöhte Wider-
standsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigung

IK08


Kanlux

LAB

Haltbarkeit



Die in der Leuchte verwendeten Optiken sorgen **für einen optimalen Abstrahlwinkel.**

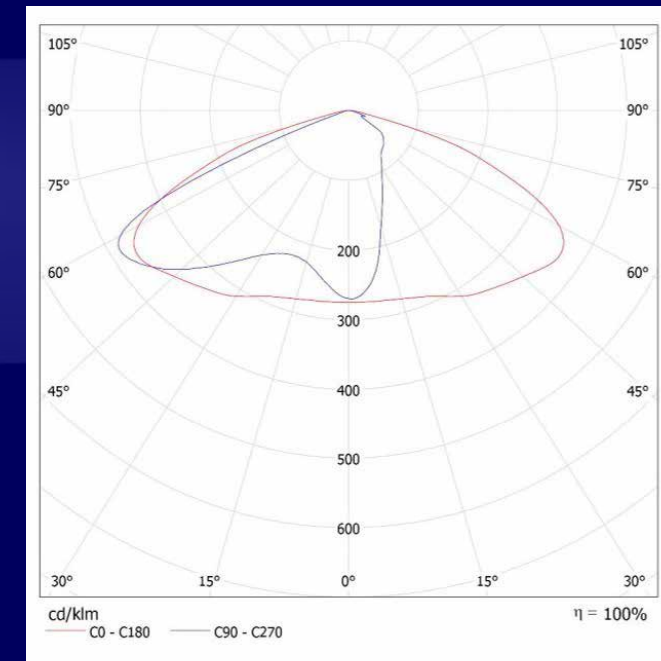

Lichtverteilung für STRETON LED 150W.

Kanlux



**Weites Spektrum
an professionellen Anwendungen.**



36228 STRETON LED 20W NW	20W	2800lm			Ø42-48mm	D
36229 STRETON LED 40W NW	40W	5600lm				D
36230 STRETON LED 60W NW	60W	8400lm	4000K	X=140°/ Y=90°		D
36231 STRETON LED 100W NW	100W	14000lm			Ø50-62mm	D
36232 STRETON LED 150W NW	150W	19500lm				E
36233 STRETON LED 200W NW	200W	26000lm				E



36233 STRETON LED 200W NW



36232 STRETON LED 150W NW



36231 STRETON LED 100W NW



36230 STRETON LED 60W NW

 



36229 STRETON LED 40W NW




36228 STRETON LED 20W NW

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Material des Schutzglases: PC

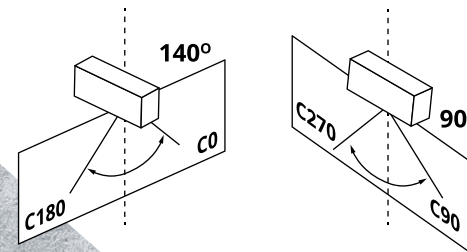

STRETON LED 20W

 


STRETON LED 40W




STRETON LED 60W



 STRETON LED 100W



STRETON LED 150W

 

STRETON LED 200W



5 Jahre Garantie gemäß der auf der Website verfügbaren Garantieerklärung.

Kanlux

Kanlux **STRETON LED**



Gut verpackt

kanlux.com