


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>720450</b>  |
| Bezeichnung         | <b>PCE Arbeitsleuchte Mini-Penlight-P450/600mAh USB-C</b>  |
| Langbeschreibung    | LED Arbeitsleuchte Mini-Penlight P450 klein, kompakt, extrem hell, Magnet an Rück- und Unterseite, Gürtelclip an der Rückseite, Boost-Funktion (450 lm), USB-C, stabiles Alu Gehäuse<br><br>Lichtstrom: 100/300/450 Lumen<br>Akku: Li-Po 3,7V / 600mAh<br>Leuchtdauer (max.): 3h<br>Schutzart/Schutzgrad: IPX3/IK07<br>inkl. Ladekabel USB A auf USB-C |
| GTIN (EAN)          | 9003399559334  |
| Ursprungsland       | CN   |
| Zolltarifnummer     | 85131000   |
| Nettogewicht        | 0,043 kg   |
| Verpackungsmenge    | 1  |
| Mindestbestellmenge | 1  |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ETIM 9.0               | EC000987               |
| Ausführung             | Pen-Leuchte            |
| Batterieart            | Akku fest eingebaut    |
| Anzahl der Batterien   | 1                      |
| Aufladbar              | Ja                     |
| Leuchtmittel           | LED nicht austauschbar |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen                 |
| Lichtstrom             | 100 – 450 lm           |
| Gehäusefarbe           | schwarz                |
| Werkstoff              | Aluminium              |
| Länge                  | 88 mm                  |
| Gesamtgewicht          | 43 g                   |
| Schutzart (IP)         | IPX3                   |

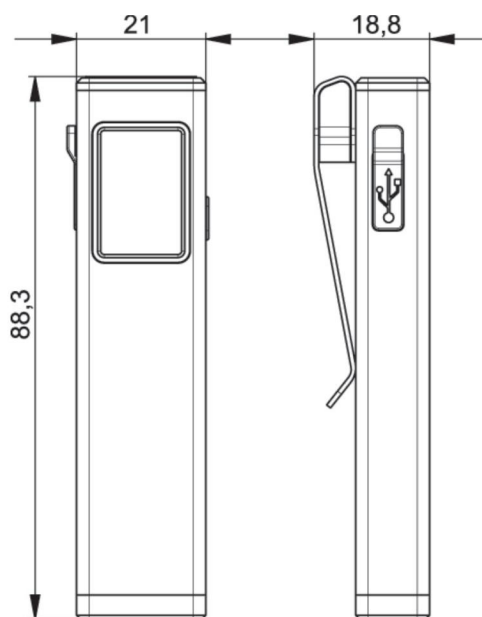

<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=720450>

