


## VG249Q3A

EAN 4711387172452


Produkt Nummer 90LM09B0-B01170



- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) Fast IPS Gaming-Monitor mit 180Hz Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- 1 ms (GTG) Reaktionszeit für flüssiges Gameplay und ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Technologie zur weiteren Reduzierung von Ghosting und Bewegungsunschärfe
- FreeSync Premium sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis, indem VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert wird.
- Shadow Boost verbessert die Bilddetails in dunklen Bereichen und hellt Szenen auf, ohne dass helle Bereiche überbelichtet werden

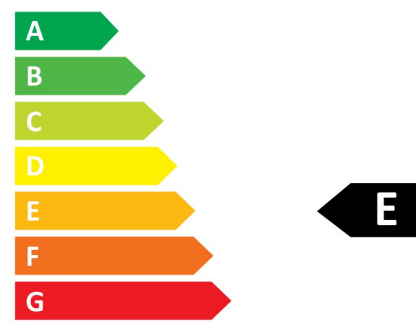

**18** kWh/1000h

 

2019/2013

## Technische Daten VG249Q3A

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	1 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	250 – 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 180 Hz
RGB-Farbraum:	sRGB
Farbskala:	99%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	541 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß):	174 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	394 mm
Gewicht (mit Ständer):	3,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	541 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	58 mm
Höhe (ohne Standfuß):	323 mm
Gewicht (ohne Ständer):	2,9 kg

Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	18 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	600 mm
Verpackungstiefe:	168 mm
Verpackungshöhe:	405 mm
Paketgewicht:	5,5 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Neigungswinkelbereich:	-5 – 23°
Neigungsverstellung:	Ja

Design	
Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
AMD FreeSync:	Ja
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:	Ja
Spiel-Modus:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W