

Hauptmerkmale

- 4K UHD 3840 x 2160 Auflösung
- SuperClear® IPS-Bildschirm
- Höhenverstellbarer Schwenkfuß mit Neigefunktion
- HDMI- und Display Port-Eingänge für einfache Konnektivität
- HDR10 liefert einen hervorragenden Kontrast

350 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.560

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2,5 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG3209-4K ist ein 32-Zoll-UHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die Eye-Care-Technologie ist so voreingestellt, dass sie für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Betrachtung ohne Tearing oder Stottern sorgt. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

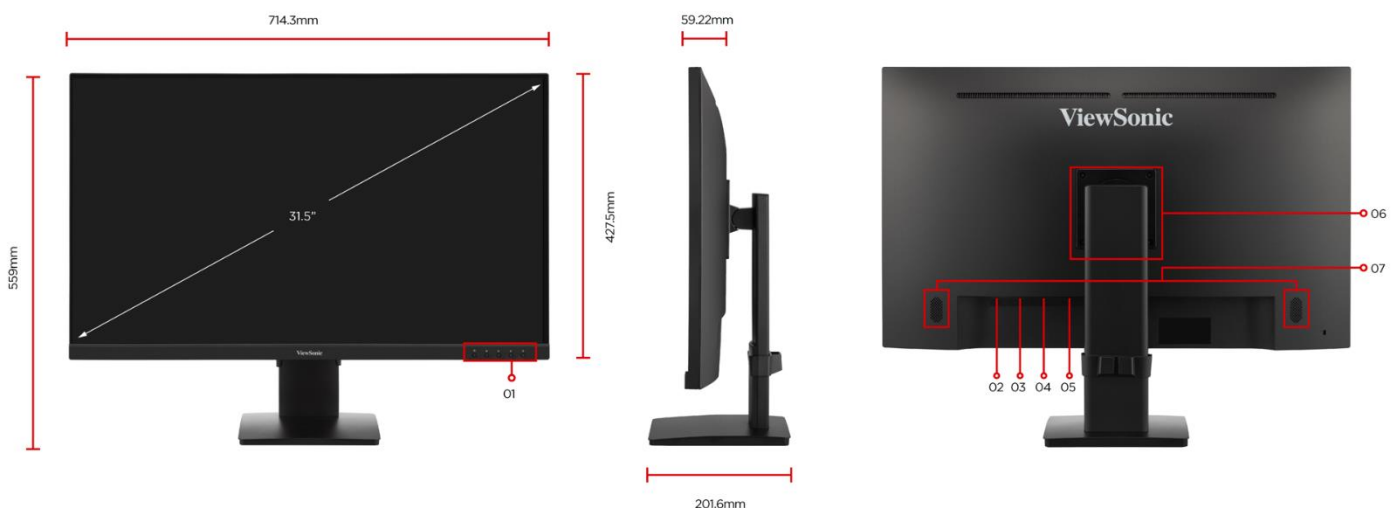

01. Menu Control Panel
02. Power In
03. HDMI*2

04. Display Port*2
05. Audio Out
06. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

07. Speakers

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG3209-4K (VS19727)
Bilddiagonale	80 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Bildschirm Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	697 x 392 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Pixelabstand	0,182 x 0,182 mm
Entspiegelung (Haze)	25%
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	10 bit (8 bit + A-FRC), 1,07 Mrd. Farben
Special Features	HDR10, 99% SRGB

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	2x 1.4
HDCP	2,2

AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

FEATURES

99% SRGB, HDR10, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter; 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen	-4°/+20°
Drehen	360° (±180°)
Rotieren (Pivot)	-
Höhenverstellbarkeit	0-90mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 ("Power")
OSD Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbenpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 24V DC / 1,5A
Verbrauch typisch	40 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	33 Watt
Verbrauch ECO (min.)	25 Watt
Verbrauch Standby	≤0,5W
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3W
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 31KW / HDR: 32 KW
Energieeffizienzklasse 2021	F

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE
Windows 10/11 zertifiziert, MacOS getestet

LIEFERUMFANG

VG3209-4K x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI-Kabel (v2.0; Stecker-Stecker) x1, AC/DC-Adapter x1, Schnellstartanleitung x1

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	714 x 469~559 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	714 x 428 x 59 mm
Abmessungen Karton	865 x 503 x 144 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	8,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,7 Kg
Versandgewicht	10,9 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 1060g
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g
Polyschaum x2 -- EPS, 650g
Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 12g
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 15g

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702425 8
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice