

Per scaricare il manuale completo e per informazioni sulla garanzia visitate il sito [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

To download the complete user manual and for information about the warranty please visit [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Zum Herunterladen der gesamten Anleitung und allen Informationen über die Garantie der Artikel, besuchen Sie bitte unsere [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Para descargar el manual completo y mayor información sobre la garantía, visite la web [midland.es](http://midland.es)

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet et des informations sur la garantie, s'il vous plaît visitez le site [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Για να “κατεβάσετε” το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)



Prodotto o importato da/ Produced or imported by: **MIDLAND EUROPE** srl. Via. R.Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Imported by: **ALAN-NEVADA UK** Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington Portsmouth Hants - P06 1TT United Kingdom - [www.nevada.co.uk](http://www.nevada.co.uk). Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: **ALAN ELECTRONICS GmbH**. Daimlerstraße 1g - D-63303 Dreieich Deutschland - [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de). Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **MIDLAND IBERIA, SA**. C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà De Llobregat, Barcelona - España [www.midland.es](http://www.midland.es). Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.** 10 impasse Phytagore, 13127 Vitrolles - France - [www.alan-midland.fr](http://www.alan-midland.fr). Avant l'utilisation, lire les instructions.



MIDLAND CONTRIBUISCE A RIDURRE LO SPRECO DI CARTA  
MIDLAND CONTRIBUTES TO REDUCE THE WASTE OF PAPER

# XT50 PRO

DUAL BAND PMR446/LPD TRANSCEIVER

- › VISUAL QUICK GUIDE
- › GUIDA RAPIDA VISIVA
- › KURZANLEITUNG
- › GUÍA RAPIDA VISUAL
- › GUIDE RAPIDE VISUEL
- › ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

SAR

0,561 W/Kg

FREQUENCY RANGE - FREQUENZA - FREQUENZ BEREICH

FRECUENCIA - FRÉQUENCE - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

PMR446 new band: 446.00625 / 446.19375 MHz

LPD: 433.075 - 434.775MHz

OUTPUT POWER - POTENZA D'USCITA - AUSGANGSLEISTUNG

POTENCIA DE SALIDA - PUISSANCE DE SORTIE - ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ

LPD: 10mW



PMR446: 500mW

**MIDLAND®**





1



**MIDLAND®**


# XT50 PRO

1. **MENU**  



2.    
 

3.    
**ALL ON THE SAME CHANNEL**  
 

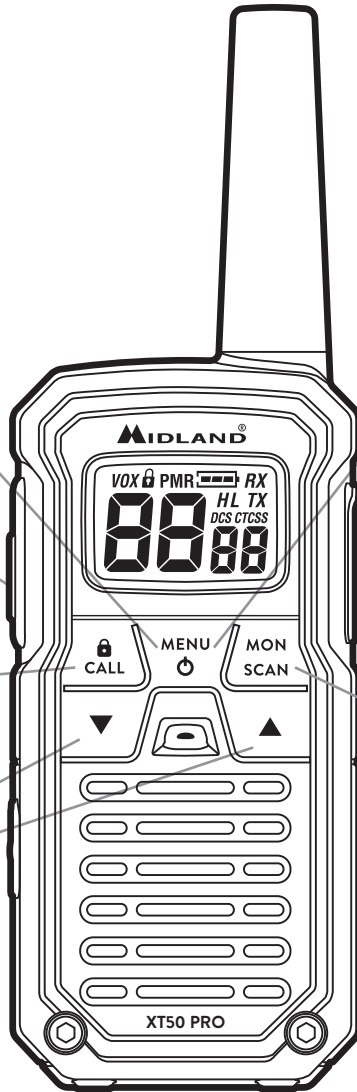

4.  **CH**   
**RRM**





**CHANNELS**

**1 CLICK**  **1 CLICK** 



**SUB AUDIO TONES (CTCSS) | DCS**



**2 CLICK**  **1 CLICK** 



**VOX LPD**

**3 CLICK**  **1 CLICK** 

**VOX PMR446**

**4 CLICK**  **1 CLICK** 

6. **MON SCAN**   
**1 CLICK** 

**MON SCAN**   
**3" CLICK** 



Para descarregar o manual completo e obter informações sobre a garantia, visite [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Ga voor het downloaden van de complete handleiding en voor informatie over de garantie naar onze website [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Kompletna instrukcja obsługi i informacje o gwarancji dostępne są na [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Pentru a descărca manualul de utilizare complet și pentru informații despre garanție, vizitați [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Za preuzimanje kompletnog priručnika i za informacije o jamstvu posjetite web mjesto [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

A teljes kézikönyv letöltéséhez és a jótállási információk érdekében látogasson el a [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com) oldalra



Produto/importado por: **MIDLAND EUROPE srl**, Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Leia atentamente as instruções antes da utilização. Geproduceerd of geïmporteerd door: **MIDLAND EUROPE srl**, Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door. Wyprodukowane lub importowane przez: **ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. z o.o.** Jawczyce, Poznańska 64 - 05-850 Ozarów Maz. - Polska - [www.alan.pl](http://www.alan.pl). Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję. Produz sau importat de: **MIDLAND EUROPE srl**, Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și utilizare. Proizvodi i uvozi: **MIDLAND EUROPE srl**, Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Prije uporabe pažljivo pročitajte upute. Gyártotta és importálta: **MIDLAND EUROPE srl**, Via. R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia, Italy - [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com). Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.



MIDLAND CONTRIBUTES TO REDUCE THE WASTE OF PAPER

# XT50 PRO

DUAL BAND PMR446/LPD TRANSCEIVER

- › GUIA RÁPIDO
- › SNELSTART HANDLEIDING
- › KRÓTKI RYSUNKOWY PRZEWODNIK
- › GHID VIZUAL RAPID
- › VIZUALNI BRZI VODIČ
- › GYORSÚTMUTATÓ

SAR

0,561 W/Kg

FRECUENȚIA - FREQUENTIEBEREIK - ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI - INTERVAL DE FRECVENȚĂ - OPSEG FREKVENCIIJE - FREKVENCIA TARTOMÁNY

PMR446 new band:

446.00625 / 446.19375 MHz

LPD:

433.075 - 434.775MHz

POTENȚIA DE SAȚIDA - UITGANGSVERMOGEN - MOC WYJŚCIOWA - PUTERE DE IEȘIRE - IZLAZNA SNAGA - KIMENETI TELJESÍTMÉN

LPD:

10mW

PMR446:



500mW

**MIDLAND®**





2



**MIDLAND®**


# XT50 PRO

1. **MENU**  




2.    
 

3.   ALL ON THE SAME CHANNEL  
 

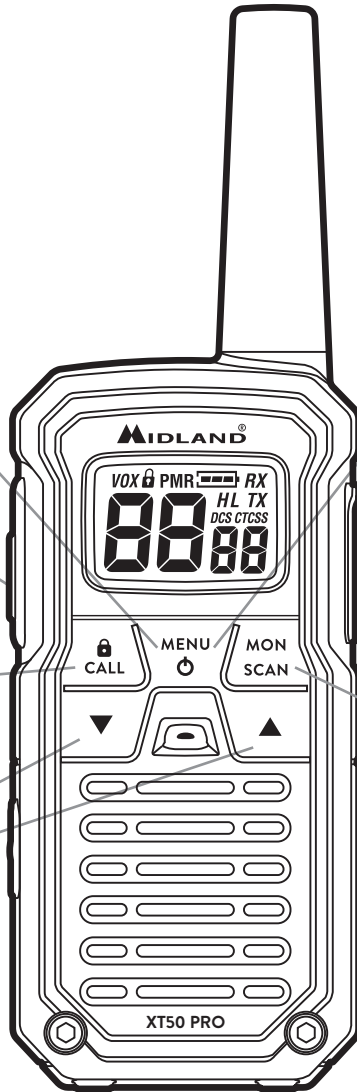


4.  **CH**   
**RRM**






**CHANNELS**

**1 CLICK**  + **1 CLICK**  | **1 CLICK** 




**SUB AUDIO TONES (CTCSS) | DCS**



**2 CLICK**  + **1 CLICK**  | **1 CLICK** 


**VOX LPD**

**3 CLICK**  + **1 CLICK**  | **1 CLICK** 

**VOX PMR446**

**4 CLICK**  + **1 CLICK**  | **1 CLICK** 

6. **MON SCAN**  **SCAN**  
**1 CLICK** 

**MON SCAN**   
**3" CLICK** 