




brennenstuhl®

brennenstuhl® estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Überspannungsschutz, 1x USB C, 1x USB A, 9x Schutzkontakt- Steckdosen, silber/schwarz

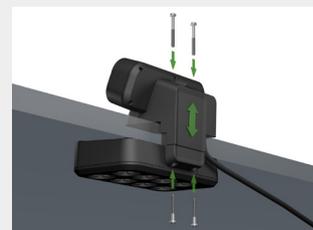

brennenstuhl®
estilo



Artikelnummer
EAN

1153580210
4007123682171

BESCHREIBUNG

- Die Desktop-Einheit verfügt über 2 Steckdosennester sowie 1x USB C Ausgang mit max. 30 W zum schnellen Laden und 1x USB A Ausgang mit max. 18 W.
- 7 Steckdosennester befinden sich unter dem Tisch für die optimale Stromversorgung Ihrer Geräte.
- Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.
- Inklusive Funktionskontroll-Leuchte sowie zusätzlichem akustischem Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz.
- Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet.
- Steckdosenleiste mit hochwertiger Edelstahloberfläche und mit beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter.
- Tischsteckdosenleiste ist für Tischstärken von 16-45 mm geeignet und lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren.
- Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabellänge	2 m	USB-Ladebuchsen	2
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. USB Power Delivery-Leistung	30 W
Steckdosen schaltbar	9	USB Power Delivery-Buchsen	1
Steckdosen gesamt	9	Farbe	silber/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.25 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.06 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 15,3 cm x 27 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	13 cm x 24 cm x 14,8 cm		

LIEFERUMFANG

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Überspannungsschutz