


**brennenstuhl®**

# brennenstuhl® estilo Duplex Tischsteckdosenleiste, 1x USB C, 1x USB A, 10x Schutzkontakt-Steckdosen, silber/schwarz

Tischsteckdosenleiste im innovativen, zweiteiligen Design und praktischer Klemmfunktion zur optimalen Stromversorgung im Home-Office oder am

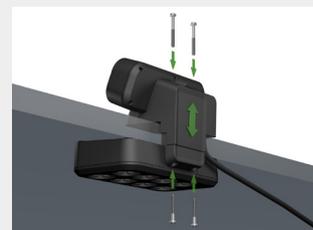

**brennenstuhl®  
estilo**



Artikelnummer 1153580200  
EAN 4007123682164

## BESCHREIBUNG

- Die Desktop-Einheit verfügt über 2 Steckdosennester sowie 1x USB C Ausgang mit max. 30 W zum schnellen Laden und 1x USB A Ausgang mit max. 18 W.
- 8 Steckdosennester befinden sich unter dem Tisch für die optimale Stromversorgung Ihrer Geräte.
- Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet.
- Steckdosenleiste mit hochwertiger Edelstahloberfläche und mit beleuchtetem, zweipoligen Sicherheitsschalter.
- Tischsteckdosenleiste ist für Tischstärken von 16-45 mm geeignet und lässt sich durch das Anziehen der Schrauben fixieren.
- Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt am Tisch.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabellänge	2 m	USB-Ladebuchsen	2
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. USB Power Delivery-Leistung	30 W
Steckdosen schaltbar	10	USB Power Delivery-Buchsen	1
Steckdosen gesamt	10	Farbe	silber/schwarz

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.2 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.03 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,5 cm x 15,3 cm x 27 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	13 cm x 24 cm x 14,8 cm		

## LIEFERUMFANG

brennenstuhl® estilo Duplex Tischsteckdosenleiste