

LogiLink®

Wildkamera

mit Nachtsicht

Art.-Nr.: WC0065



Infrarot-
Nachtsicht



Bewegungsmelder



IP66
Wasserdicht



90°
PIR-Sensor



1080P
Auflösung

15 m

Erkennungs-
bereich



Die Natur live erleben und festhalten

Verwenden Sie die LogiLink Wildtierkamera in Ihrem Garten, Haus oder Wald und behalten Sie Ihr Haustier, Wildtier oder Grundstück im Auge. Die Kamera verfügt über hervorragende Foto- und Videofunktionen und löst bei Bewegung und Wärme aus. Die Kamera ist IP66 geschützt und verfügt über ein Camouflage-Gehäuse - perfekt für den Einsatz im Freien bei jedem Wetter. Die ideale Wild- und Überwachungskamera.



*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.




WC0065



4 052792 070743

Made in China

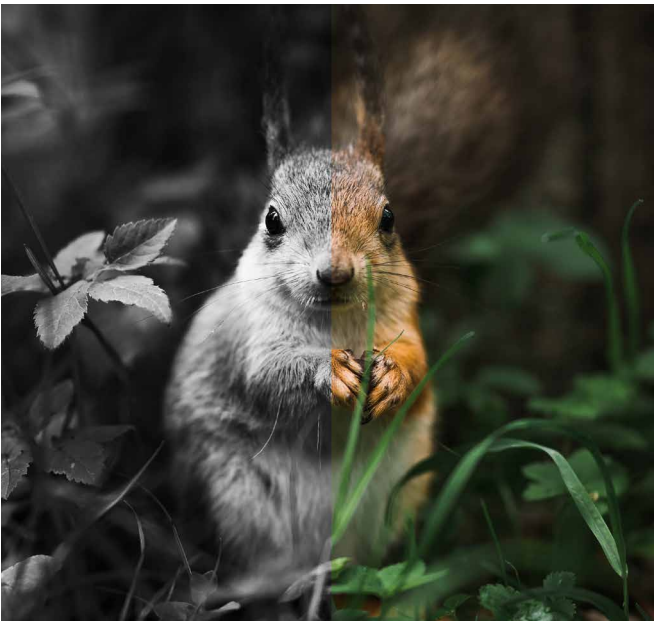



Hervorragende Bildqualität

Nimmt kristallklare 16-MP-Bilder und 1080P-HD-Videos mit besonders klarem Ton auf.



Eindrucksvolle Nachtaufnahmen

 Schwachlicht-Nachtsicht-Sensor mit optischem Objektiv und großer Blende für Aufnahmen in hervorragender Qualität auch bei Dunkelheit.

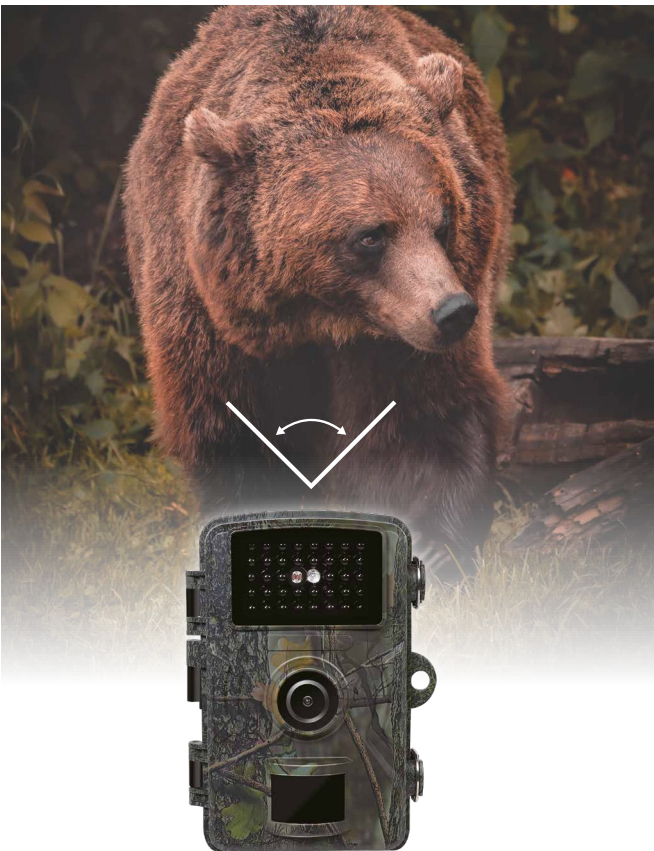

Weitwinkliges Sichtfeld

Beeindruckender 90°-Weitwinkel-IR-Erfassungsbereich für ein breiteres Sichtfeld




Verpassen Sie keinen wunderbaren Moment

Schnelle Bewegungsaktivierung in 0,8 Sekunden mit einer Auslösedistanz von bis zu 15 m.



Auto-Switch Tag- und Nachtmodus

Nimmt tagsüber Farbbilder und nachts Schwarz-Weiß-Bilder auf.

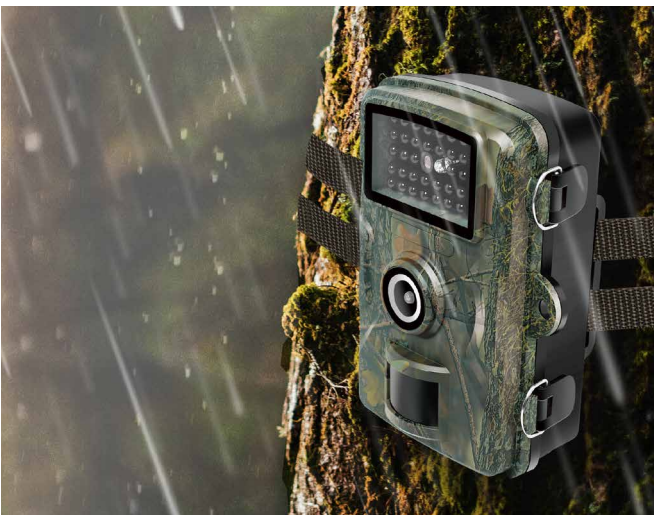

Mehrere Aufzeichnungsarten

Unterstützt die gleichzeitige Aufnahme von Fotos und Videos, sowie weitere Aufnahmeoptionen wie Aufnahmeverzögerung, Zielaufnahmezeit, Zeitraffer und Endlosaufnahme.



IP66 Wasserdicht

Zuverlässig bei allen Wetterbedingungen, ideal für das Aufnehmen im Freien.




Großes LCD-Display

Der integrierte 2-Zoll-LCD-Farbbildschirm erleichtert Ihnen die Einstellung von Parametern und die Anzeige von Fotos und Videos im Feld.



Loch für Sicherheitsschloss

Zum Verriegeln der Kamera ist ein Verriegelungsloch vorhanden.

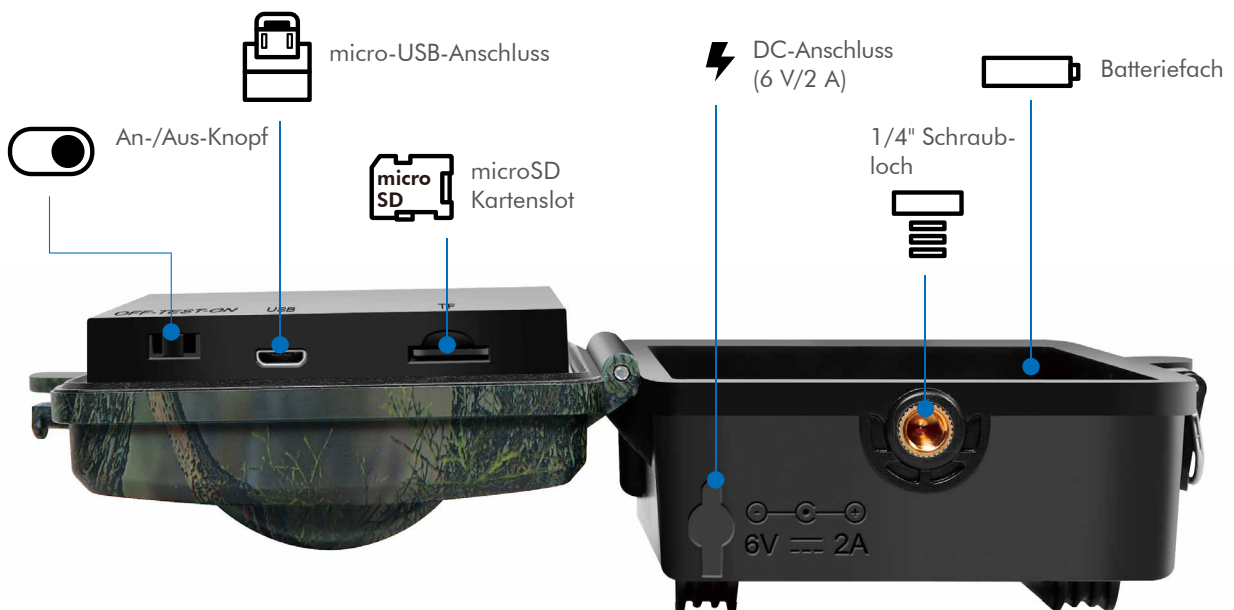

*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 *Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.



WC0065



Made in China

Spezifikationen:

Bildsensor	2 Megapixel Farb-CMOS-Sensor
Länge	21,39 mm
Brennweite	2,8 mm
Fokus-Typ	Fixer Fokus
Linse	1G3P (G-Glas, P-Kunststoff) + IR
f/N	2,7
LED IR Typ & Menge	IR940, 38 Stk. LED's
Mechanisch BFL	1,19
Bildschirm	2" Farb-TFT 320x240/220x176
IR-Filter	Tavg ≥ 92 % bei 440–620 nm T=50 % bei 648 ± 10 nm T < 5 % bei > 750 nm
Sichtfeld (Field of View - FoV)	110°
PIR-Sensor	90°, bis zu 15 m
Mikrofon	Digitales Stereomikrofon
Zeit-Intervall-Einstellung	5 Sekunden–30 Minuten
Auslösezeit	0,8 Sekunden
Serienbilder	1 bis 3
Wasser-Schutzklasse	IP66
Aufzeichnungsformat	JPEG/AVI
Standbild-Auflösung	0,3, 1,3, 3, 5, 8, 12, 16 Megapixel
Video-Auflösung	1080P: 1920x1080 (16:9) bei 30 fps 720P: 1280x720 bei 30 fps 480P: 848x480 bei 30 fps; 640x480 (3:2) bei 30 fps
Unterstützte Speicherkartentypen	microSD, microSDHC
Max. Kapazität der Speicherkarte	Bis zu 32 GB
Stromversorgung	8x AA Batterien (nicht enthalten) oder DC 5 V/1A via USB
Betriebsdauer	Ca. 6 Monate (durchschnittlich 10 Mal pro Tag)
Stromverbrauch	150 µA
Betriebssystem	Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Xbox One, Android, Ubuntu Linux
Kabel	USB-A zu micro-B, 80 cm
Farbe	Camouflage (Tarnfarbe)
Gehäuse-Material	ABS
Betriebstemperatur	-20–70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0–95 % RH (keine Kondensation)
Abmessungen	13,6 x 9,8 x 6,5 cm
Gewicht	255 g

Paketinhalt:

- » 1x Wildkamera
- » 1x Befestigungsgurt
- » 1x USB-Kabel
- » 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 105 x 80 x 145 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,345 kg
- » Maße VPE: 420 x 335 x 310 mm
- » Menge VPE: 30 Stück
- » Gewicht VPE: 11,3 kg



*Die technischen Daten und Bilder können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*Alle erwähnten Markennamen sind eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.



WC0065



4 052792 070743

Made in China