

# MASTER SON PIA Plus

## MASTER SON PIA Plus 50W E27

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871829118038800
Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 50W E27
EAN/UPC - Produkt	8718291180388
ELDAS-Nr.	948680091
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
Nettogewicht (Einzelteil)	51 g

#### Allgemeine Informationen

Socket	E27
--------	-----

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Lichtstrom-Neuwert	3700 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	71 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	3700 cd

#### Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	85 V
----------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	52 kWh/1000h


### Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

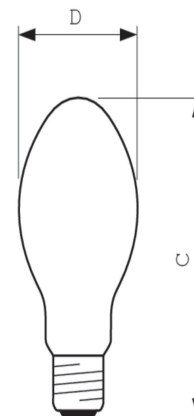

DimC_max	156 mm
DimD_max	71 mm