

## MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150019344515
Bestell-Produktname	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500193445
ELDAS-Nr.	948681591
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	170 g

#### Allgemeine Informationen

Socket	E40
--------	-----

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Lichtstrom-Neuwert	30000 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	120 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	30000 cd

#### Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	96 V
----------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	250 kWh/1000h


### Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

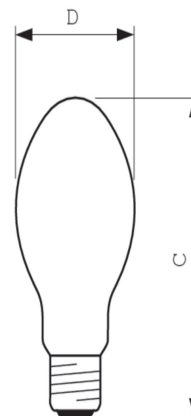

DimC\_max 227 mm

DimD\_max 91 mm