

## MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

### Technische Daten

#### Produkt Daten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150019265315
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500192653
ELDAS-Nr.	948630091
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	47 g

#### Allgemeine Informationen

Socket	E27
--------	-----

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	1900 K
Lichtstrom-Neuwert	4500 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	83 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	4500 cd

#### Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	91 V
----------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	G
Energieverbrauch	55 kWh/1000h


### Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

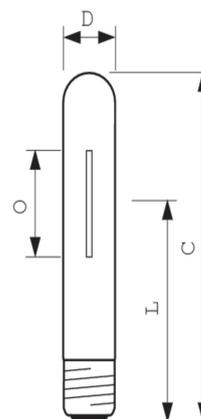

DimC_max	156 mm
DimD_max	36 mm
DimL	104 mm
DimO	35 mm