

MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150019230115
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500192301
ELDAS-Nr.	948631291
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	128 g

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
--------	-----

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Lichtstrom-Neuwert	10600 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	105 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	10600 cd

Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	100 V
----------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	101 kWh/1000h


Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

Produktfoto



Abmessungsskizze

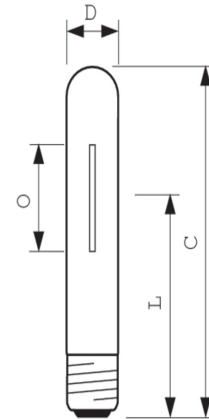

DimC_max	210 mm
DimD_max	48 mm
DimL	132 mm
DimO	47 mm