

MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150019229515
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500192295
ELDAS-Nr.	948631391
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	142 g

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
--------	-----

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Lichtstrom-Neuwert	17800 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	115.16 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	17800 cd

Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	104 V
----------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Energieverbrauch	155 kWh/1000h


Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

Produktfoto



Abmessungsskizze

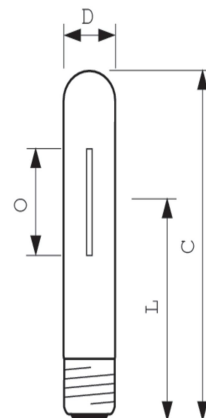

DimC_max	210 mm
DimD_max	48 mm
DimL	132 mm
DimO	61 mm