

MASTER SON-T PIA Plus

MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150017987615
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500179876
ELDAS-Nr.	948671591
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Nettogewicht (Einzelteil)	161 g

Allgemeine Informationen

Sockel	E40
--------	-----

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Lichtstrom-Neuwert	33000 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	125 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	33000 cd

Elektrische Kenndaten

Spannung (Nom)	109 V
----------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	257 kWh/1000h


Hinweise

Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

Produktfoto



Abmessungsskizze

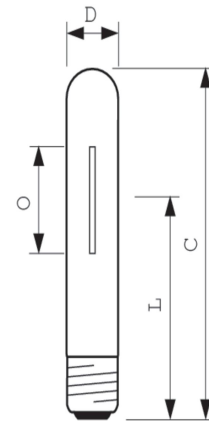

DimC_max	257 mm
DimD_max	48 mm
DimL	158 mm
DimO	64 mm