


SP 16.000 DUAL

Schafft bis zu 16.000 l/h klares und schmutziges Wasser: die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual mit 2-in-1-Funktion für Schmutzwasser, 1-mm-Flachabsaugung und höhenverstellbarem Schwimmerschalter.

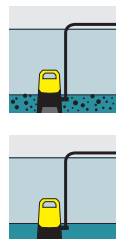

Bestell-Nr.

1.645-832.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- 2-in-1 Funktion für Schmutzwasser mit Partikeln bis zu 20 mm und Flachabsaugung bis auf 1 mm
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter für mehr Flexibilität


Technische Daten

EAN-Code		4054278951706
Motorleistung max.	W	550
Fördermenge max.	l/h	< 16000
Fördertemperatur	°C	max. 35
Förderhöhe	m	9
Druck	bar	max. 0,9
Korngröße	mm	max. 20
Eintauchtiefe	m	max. 7
Min. Restwasser, manuell	mm	1
Restwasserhöhe	mm	1
Anschlussgewinde		G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite		G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230 / 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	237 × 241 × 279

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
2-in-1-Funktion	■
Flexibel höhenverstellbarer Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel	■
Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

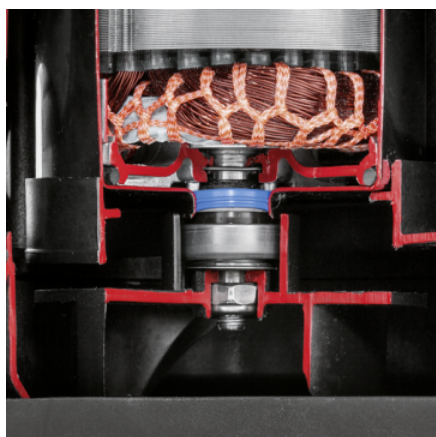


Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



2-in-1-Funktion



- Für Schmutzwasser und Flachabsaugung bis auf 1 mm.
- Durch einfaches Umstellen des Filterkorbs wird der gewünschte Modus ausgewählt.

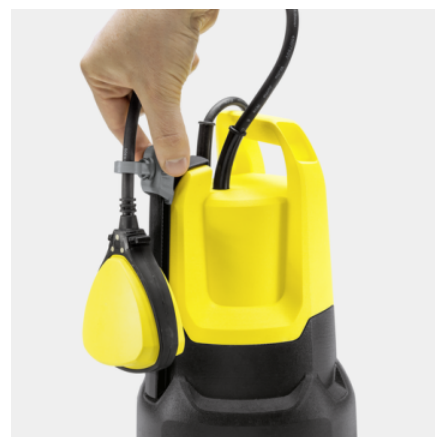

Höhenverstellbarer Schwimmerschalter

- Erhöht die Flexibilität beim Einstellen des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen und schützt vor Trockenlauf.

ZUBEHÖR VON SP 16.000 DUAL 1.645-832.0

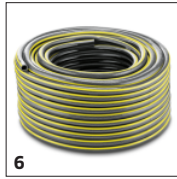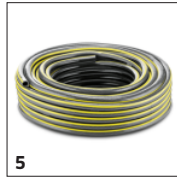

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	1	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Gewebeslauchset	2	2.997-100.0	Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	3	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längenanpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	5	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	6	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.