

**PHILIPS**

Xperion

LED-Arbeitsleuchten



2023-2024

Speziell  
für **Profis**  
entwickelt

# Ausstattung für die LED-Arbeitsleuchte

## Lichtmodul

 <p>Boost-Modus</p>	Maximale Lichtleistung (in Lumen)	 <p>Eco-Modus/ gedimmtes Licht</p>	Lichtleistung im Energiesparmodus (in Lumen)	 <p>Spot-Licht</p>	Zusätzliches kleines Licht, um enge Räume zu beleuchten (in Lumen)
 <p>Betriebszeit</p>	Betriebszeit bei einem Ladezyklus	 <p>Abstrahlwinkel</p>	Winkel des Hauptlichts	 <p>Schwenkbares Lichtmodul</p>	Flexibilität der Arbeitsleuchte dank des schwenkbaren Lichtmoduls
 <p>CRI</p>	Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt naturgetreue Farben eines Objekts wie bei Tageslicht.	 <p>UV-Licht</p>	UV-Licht hilft undichte Stellen zu erkennen	 <p>Zoom-Licht</p>	Ändern Sie den Fokus des Lichtstrahls durch einfaches Drehen am Regler

## Intelligentes, ergonomisches Design

 <p>Griffigkeit</p>	Robustes Gehäuse aus ABS* und weichem Gummi für einen optimalen Griff der Arbeitsleuchte	 <p>Teleskophalterung</p>	Integrierte, beidseitig ausziehbare Teleskophaken	 <p>Bewegungs- sensor</p>	Schalten Sie das Licht ein und aus, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten
 <p>Find My Device</p>	Über die Fernbedienung finden Sie verlegte Geräte in einem Umkreis von bis zu 10 Metern wieder	 <p>Verschiebbares Lichtmodul</p>	Verschieben Sie das Lichtmodul an der Halterung in den Bereich, den Sie ausleuchten möchten	 <p>Anwesenheits- sensor</p>	Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,56 m

## Robustheit und Haltbarkeit


 <p>Eindring- schutz</p>	Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser	 <p>Stoßfestigkeit</p>	Schutzgrad gegen äußere Einwirkungen	 <p>Fettabweisend</p>	Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten
---	--	---	---	--	--

## Stromversorgung und Aufladen

 <p>Ladezeit</p>	Zeit, die zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus benötigt wird	 <p>Micro-USB</p>	Wiederaufladbarer Akku über ein USB-C-Kabel	 <p>Ladestation</p>	Kompatibel mit der Multi Dock Station** für kabelloses Laden
		 <p>USB-C</p>			

\*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer  
\*\*Zubehörteile sind separat erhältlich

## Xperion 3000

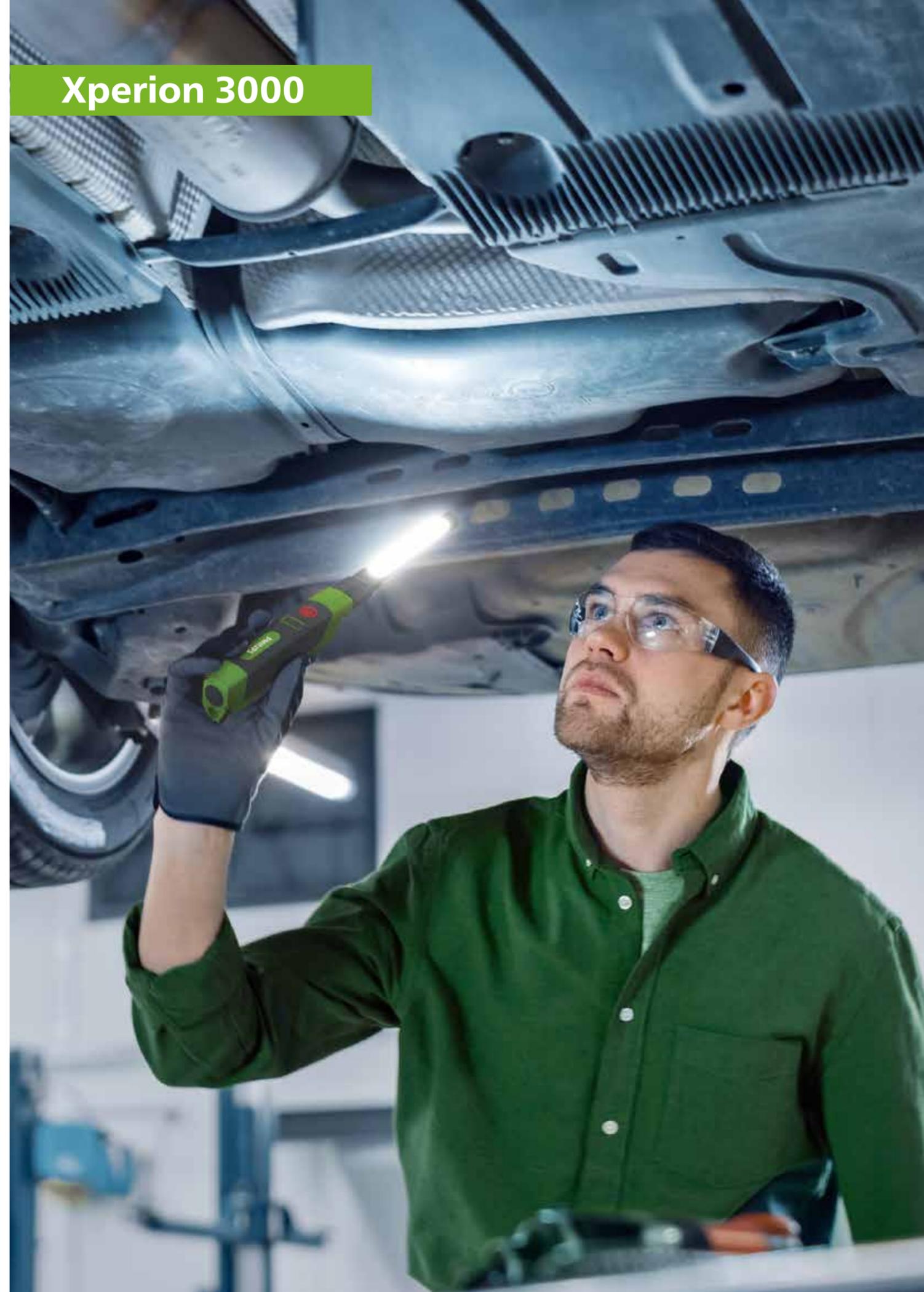



# Entdecken Sie unsere **Xperion 3000** LED-Arbeitsleuchten

**Pillar**




Boost-Modus	<b>500 lm</b>	Bis zu <b>2,5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>200 lm</b>	Bis zu <b>8 Std.</b>
Spot-Licht	<b>120 lm</b>	Bis zu <b>8,5 Std.</b>
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte <b>90°</b>	Spot <b>30°</b>
Flexibilität	Um <b>180°</b> klappb. Fuß	Um <b>90°</b> klappb. Modul
Spezialfunktionen	<b>x2</b> Doppelhaken	
Halterung	Um <b>360°</b> drehbare Haken	<b>3</b> Magnete
Griffigkeit/Fettabweisend	Nylon, PC	Werkstatt-sicher
Robustheit	<b>IP20</b>	<b>IK08</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30PILLX1

**Slim**




Boost-Modus	<b>500 lm</b>	Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus	<b>200 lm</b>	Bis zu <b>8 Std.</b>
Spot-Licht	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>8 Std.</b>
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte <b>90°</b>	Spot <b>30°</b>
Flexibilität	Um <b>270°</b> klappbares Lichtmodul	
Halterung	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>1</b> Magnet
Griffigkeit/Fettabweisend	PC, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	<b>IP20</b>	<b>IK07</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30SLIMX1

**Zoom**




Boost-Modus	<b>1000 lm</b>	Bis zu <b>1,5 Std.</b>
Eco-Modus	<b>600/200 lm</b>	Bis zu <b>3/9 Std.</b>
Spot-Licht	<b>1000 lm</b>	Bis zu <b>1,5 Std.</b>
Flexibilität	Um <b>180°</b> drehbares Lichtmodul	
Spezialfunktionen	<b>ZOOM</b> Zoom <b>20° - 130°</b>	
Halterung	<b>1</b> Magnet	
Griffigkeit/Fettabweisend	Nylon, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	<b>IP54</b>	<b>IK07</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30ZOOMX1

**Line**




Boost-Modus	<b>300 lm</b>	Bis zu <b>4 Std.</b>
Eco-Modus	<b>150 lm</b>	Bis zu <b>7,5 Std.</b>
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte <b>120°</b>	
Halterung	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>1</b> Magnet
Griffigkeit/Fettabweisend	Robustes ABS*	Werkstatt-sicher
Robustheit	<b>IP54</b>	<b>IK07</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3 Std.</b>	<b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30LINEX1

**Pocket**




Boost-Modus	<b>300 lm</b>	Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus	<b>100 lm</b>	Bis zu <b>10 Std.</b>
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte <b>90°</b>	
Flexibilität	Um <b>180°</b> klappbarer Lampenfuß	
Halterung	Um <b>360°</b> drehbarer Haken	<b>1</b> Magnet
Griffigkeit/Fettabweisend	Nylon, PC	Werkstatt-sicher
Robustheit	<b>IP20</b>	<b>IK08</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3,5 Std.</b>	<b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30POCKX1

\* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

Headlamp	
Boost-Modus	<b>300 lm</b> Bis zu <b>2 Std.</b>
Eco-Modus	<b>100 lm</b> Bis zu <b>6 Std.</b>
Spot-Licht	<b>200 lm</b> Bis zu <b>3 Std.</b>
Abstrahlwinkel	<b>Hauptleuchte 120°</b>
Flexibilität	Um <b>60°</b> klappbares Lichtmodul
Spezialfunktionen	<b>Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht</b>
Halterung	<b>Weiches, rutschfestes Band</b>
Griffigkeit/Fettabweisend	<b>PC, Gummi</b> <b>Werkstatt-sicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b> <b>IK07</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;2,5 Std.</b> <b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30HEADX1

Flood	
Boost-Modus	<b>1000 lm</b> Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus	<b>500 lm</b> Bis zu <b>6 Std.</b>
Spot-Licht	<b>300 lm</b> Bis zu <b>8 Std.</b>
Abstrahlwinkel	<b>Hauptleuchte 110°</b> <b>Spot 30°</b>
Flexibilität	Um <b>180°</b> klappbarer Lampenfuß
Spezialfunktionen	<b>Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht</b> <b>USB-Powerbank</b>
Halterung	Um <b>180°</b> drehbarer Haken <b>Magnetischer Griff</b>
Griffigkeit/Fettabweisend	<b>Nylon, Gummi</b> <b>Werkstatt-sicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b> <b>IK08</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;5,5 Std.</b> <b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30FLX1

Flood mini	
Boost-Modus	<b>500 lm</b> Bis zu <b>3 Std.</b>
Eco-Modus	<b>200 lm</b> Bis zu <b>8 Std.</b>
Spot-Licht	<b>300 lm</b> Bis zu <b>5 Std.</b>
Abstrahlwinkel	<b>Hauptleuchte 110°</b> <b>Spot 30°</b>
Flexibilität	Um <b>180°</b> klappbarer Lampenfuß
Spezialfunktionen	<b>Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht</b>
Halterung	Um <b>180°</b> drehbarer Haken <b>Magnetischer Griff</b>
Griffigkeit/Fettabweisend	<b>Nylon, Gummi</b> <b>Werkstatt-sicher</b>
Robustheit	<b>IP65</b> <b>IK08</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;3,5 Std.</b> <b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30FLMIX1

Penlight	
Boost-Modus	<b>100 lm</b> Bis zu <b>4 Std.</b>
Spot-Licht	<b>50 lm</b> Bis zu <b>6 Std.</b>
Abstrahlwinkel	<b>Hauptleuchte 80°</b> <b>Spot 30°</b>
Halterung	<b>Clip</b> <b>1 Magnet</b>
Griffigkeit	<b>Robustes ABS*</b>
Robustheit	<b>IP20</b> <b>IK06</b>
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<b>&lt;2,2 Std.</b> <b>USB-C</b>

**Bestellnummer**  
X30PENX1

Pen eco	
Boost-Modus	<b>90 lm</b> Bis zu <b>6,5 Std.</b>
Spot-Licht	<b>10 lm</b> Bis zu <b>10 Std.</b>
Abstrahlwinkel	<b>Hauptleuchte 40°</b> <b>Spot 30°</b>
Halterung	<b>Clip</b>
Griffigkeit	<b>Robustes ABS*</b>
Robustheit	<b>IP20</b> <b>IK07</b>
Stromversorgung	<b>3 AAA-Batterien enthalten</b>

**Bestellnummer**  
X30PECOB1, X30PECOX1

\* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

# Xperion 3000 Pillar

Helle LED-Handleuchte

Mit dem leistungsstarken, hellen und vielseitigem Licht, dem rutschfesten Griff und leichtem Design ist die Philips Xperion 3000 Pillar eine ausgezeichnete kabellose LED-Arbeitsleuchte für den täglichen Gebrauch. Sie verfügt außerdem über einen praktischen Spot, mit dem Sie beengte Räume ausleuchten können.



Helle, praktische Arbeitsleuchte



Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Drei Magnete und zwei um 360° drehbare Haken für den Freihandbetrieb



Flexible Anpassung des Lichtmoduls



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Slim

Schlanke, faltbare LED-Handleuchte

Die vielseitige und ultradünne Philips Xperion 3000 Slim ist ideal für das Beleuchten von engen Räumen. Erledigen Sie jede Aufgabe in der Werkstatt, von kleinen Inspektionen bis hin zu Wartungs- und Reparaturarbeiten, einen ganzen Tag lang ohne Unterbrechungen.



Helle, praktische Arbeitsleuchte



Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Superschlankes und um 270° schwenkbares Design, um enge Räume auszuleuchten



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Zoom

## Leistungstarkes LED-Zoomlicht

Mit dem leistungsstarken, hellen Licht und dem rutschfesten Griff ist die Philips Xperion 3000 Zoom eine ausgezeichnete und vielseitige LED-Arbeitsleuchte. Mit dem Zoomobjektiv können Sie Ihr Licht ganz einfach von einem breiten Fluchtlicht bis hin zu einem fokussierten Strahl anpassen.



Zoom zwischen einem 130° bis hin zu einem 20° Abstrahlwinkel



Aufladen über USB-C und Akkustandsanzeige



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Starker Magnet für Freihandbetrieb



Flexible Einstellung des Lichtmoduls



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



# Xperion 3000 Line

## Kabellose, schlanke LED-Lampe für den professionellen Einsatz

Die Philips Xperion 3000 Line LED-Handleuchte ist ideal für schnelle Inspektionen und längere Reparaturen. Der 120° weite Lichtstrahl vermeidet Schatten, während ein um 360° drehbarer Haken und ein starker Magnet einen Freihandbetrieb ermöglicht.



Helle, praktische Arbeitsleuchte




Aufladung über USB-C



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

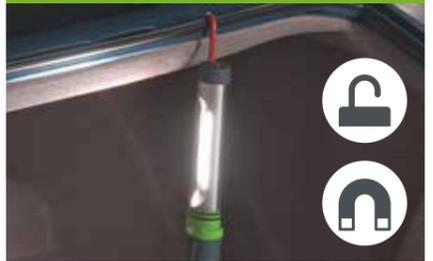

Breiter Abstrahlwinkel



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

\* Mindestbestellmenge

### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Pocket

Kleine, praktische LED-Lampe im Taschenformat

Die Philips Xperion 3000 Pocket LED-Lampe ist eine kleine, wiederaufladbare Arbeitslampe, die Sie ganz einfach in Ihre Tasche stecken können. Sie ist ideal für schnelle Inspektionen und den täglichen Gebrauch.



# Xperion 3000 Headlamp

LED-Stirnlampe mit zwei Modi

Die leichte Philips Xperion 3000 Stirnlampe bietet helles, weißes Licht, dort, wo Sie es benötigen. Zwei voreingestellte Modi mit bis zu 300 Lumen und ein komfortables Kopfband machen die Lampe zu einem vielseitigen Werkzeug für den Freihandbetrieb und den täglichen Gebrauch.



## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

\* Mindestbestellmenge

## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Flood

## Tragbare LED-Projektionslampe

Klein aber leistungsstark, vielseitig und stabil – die Philips Xperion 3000 Flood LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie benötigen, um große, dunkle Bereiche auszuleuchten. Genießen Sie bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.



# Xperion 3000 Flood mini

## Kompakte LED-Projektionslampe

Kompakte und vielseitige wiederaufladbare Philips Xperion 3000 Flood mini LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Genießen Sie bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.



Helle, praktische Arbeitslampe mit Boost-, Eco- und Spot-Einstellung.

1000 lm 500 lm 300 lm

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<8 Std.

Aufladung über USB-C

<5,5 Std.

Helle, praktische Arbeitslampe mit Boost-, Eco- und Spot-Einstellung.

500 lm 200 lm 300 lm

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<8 Std.

Aufladung über USB-C

<3,5 Std.

Klappbarer Magnetgriff und um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb

180°

Powerbank-Funktion mit USB-Ladeanschluss

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP65 IK08

Klappbarer Magnetgriff und um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb

180°

Kompakt und leicht für den Einsatz an jedem Ort

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP65 IK08

### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

\* Mindestbestellmenge

### Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Penlight

Tragbares LED-Inspektionswerkzeug

Unser kompaktes und ergonomisches Philips Xperion 3000 Penlight ist ideal für schnelle Inspektionsaufgaben. Mit natürlichem, weißem Licht beleuchtet die Lampe den Bereich vor Ihnen und passt problemlos in enge Räume.

Helle und praktische Arbeitsleuchte im Taschenformat




Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Magnet und Haken für Freihandbetrieb

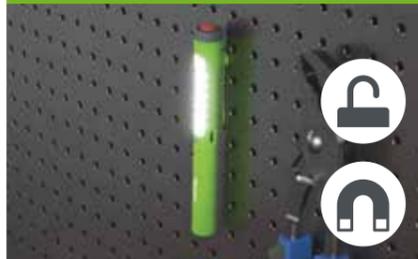

Aufladung über USB-C



## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

\* Mindestbestellmenge

# Xperion 3000 Pen eco

Kompakter Begleiter für die Arbeit

Der ultrakompakte Philips Xperion 3000 Pen eco ist ein Begleiter für den Alltag im Taschenformat.



Helle und praktische Arbeitsleuchte im Taschenformat



Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



3 x AAA-Batterien enthalten



## Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

\* Mindestbestellmenge



