



— PRODUKTDATENBLATT HF4R Core



HF4R Core

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ledlenser HF4R Core ist das schlanke und extrem leichte Basismodell für den Alltag. Beim Gassigehen oder Camping überzeugt sie mit einer optimalen Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs durch zwei Lichtquellen sowie mit rotem Frontlicht. Der stufenlos schwenkbare Lampenkopf sorgt für Flexibilität, während das individuell einstellbare, schmale Stirnband sicher am Kopf sitzt. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung und die Akku- und Ladestandsanzeige.

- Schlanke Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht
- Stufenlos schwenkbarer Lampenkopf
- Leuchtstarkes, abgestimmtes Lichtbild; zwei Lichtquellen leuchten den Nah- und Fernbereich optimal aus
- Leistungsstarker Akku; einfach aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku und Ladestandsanzeige
- Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit Batterien [g]	72
Fokussierbar	Nein
Lampenkopfmaterail	PC
Gehäusematerial	PC
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Stirnband
Lampenkopf Bewegungsart	Stepless movement
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	45
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	1000
Batterieenergie ² [Wh]	3.7
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	180
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Boost, Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	2
LED Typ	High Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5200 bis 6200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]	500	300	120	20
Leuchtweite ¹ [m]	130	100	60	15
Leuchtdauer ¹ [h]		2.5	5	35

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Red Light, Transportsicherung, Memory Function, Backup Mode

TECHNOLOGIEN

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Fusion Beam

HF4R Core

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502790
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	39.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Bruttogewicht [g]	169
GTIN-13	4058205031684

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	48
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	8.9
GTIN-13	4058205031677



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502791
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	blau
Preis, UVP (€)	39.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Bruttogewicht [g]	169
GTIN-13	4058205031707

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	48
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	8.9
GTIN-13	4058205031691

HF4R Core

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502792
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	rot
Preis, UVP (€)	39.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 4.2
Bruttogewicht [g]	169
GTIN-13	4058205031738

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	48
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	8.9
GTIN-13	4058205031721

HF4R Core


ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Befestigung / Halterung	503002	Wall Mount Type C	9.90 €
Befestigung / Halterung	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Befestigung / Halterung	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Befestigung / Halterung	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €
Taschen / Holster	0332	Pouch Type H	12.90 €
Ladegeräte / Kabel	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Ladegeräte / Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €

HF4R Core

PRODUKTSERIE

Die Core-Modelle der HF-Serie sind zuverlässige Stirnlampen für den alltäglichen Gebrauch. Beim Spazierengehen, Wandern, Arbeiten am Haus oder DIY-Projekten überzeugen sie mit dem Ledlenser-typischen Premium-Lichtbild sowie innovativen Technologien, zusätzlichem Rotlicht und kompakter Bauweise. Wer eine HF-Stirnlampe aus unserer Core-Range wählt, ist im Alltag mit bestem Licht unterwegs – und hat dabei freie Hände.

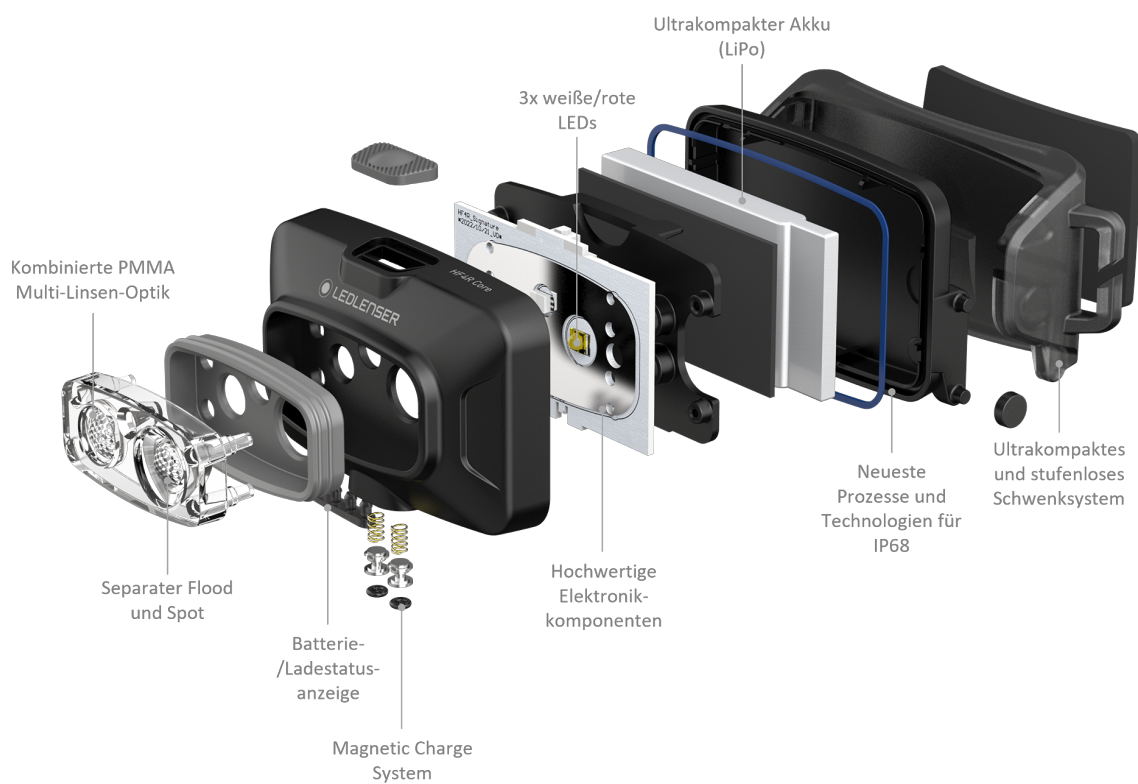

HF4R Core

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.