



— PRODUKTDATENBLATT HF6R Core



HF6R Core

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ledlenser HF6R Core ist die intuitiv bedienbare, schlanke Stirnlampe für regelmäßige Wanderungen und größere DIY-Projekte. Sie punktet mit einem besonders leichten und edlen Aluminiumgehäuse sowie drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht. Dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Per Focus Wheel lässt sich das digitale AFS intuitiv bedienen, während der schwenkbare Lampenkopf eine flexible Ausleuchtung ermöglicht. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie die Akku- und Ladestandsanzeige.

- Schlanke, wiederaufladbare Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht
- Nahezu stufenlos fokussierbar dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems; intuitiv per Focus Wheel bedienbar
- Leuchtstarkes, perfekt abgestimmtes Lichtbild für eine optimale Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs
- Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68)
- Kraftvoller Akku; einfach aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku- und Ladestandsanzeige

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit Batterien [g]	126
Fokussierbar	Ja (digital)
Lampenkopfmateri al	Aluminum alloy + PC
Gehäusematerial	Aluminum alloy + PC
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Stirnband
Lampenkopf Bewegungsart	Stepless movement
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	45
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	2000
Batterieenergie ² [Wh]	7.4
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	225
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Boost, Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	3
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5200 bis 6200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]	800	500	250	20
Leuchtweite ¹ [m]	160	140	80	25
Leuchtdauer ¹ [h]		3	6	60

SCHALTER

Front Switch, Rotary Switch

FEATURES

Red Light, Transportsicherung, Memory Function, Backup Mode

TECHNOLOGIEN

Temperature Control System, Magnetic Charge System, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System

HF6R Core

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Comfort Pad, Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502796
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	59.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	272
GTIN-13	4058205031837

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	7.3
GTIN-13	4058205031820

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Comfort Pad, Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502797
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	weiß
Preis, UVP (€)	59.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	272
GTIN-13	4058205031851

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	7.3
GTIN-13	4058205031844

HF6R Core

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Comfort Pad, Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502966
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	blau
Preis, UVP (€)	59.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	272
GTIN-13	4058205034319

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	7.3
GTIN-13	4058205034302

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	Comfort Pad, Connect adapter, Magnetic charging cable (USB-C)
Art.-Nr.	502967
Zolltarifnummer	85131000000
Farbe	rot
Preis, UVP (€)	59.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 8.5
Bruttogewicht [g]	272
GTIN-13	4058205034340

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	45.5 x 29 x 34
Bruttogewicht [kg]	7.3
GTIN-13	4058205034333

HF6R Core


ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Befestigung / Halterung	503003	Wall Mount Type D	9.90 €
Befestigung / Halterung	502256	Universal Mounting Bracket Type E	12.90 €
Befestigung / Halterung	502314	Helmet Connecting Kit Type H	14.90 €
Befestigung / Halterung	502254	Helmet Mount for Euroslot Type A	6.90 €
Taschen / Holster	0332	Pouch Type H	12.90 €
Ladegeräte / Kabel	502265	Magnetic Charging Cable Type A	6.90 €
Ladegeräte / Kabel	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €

HF6R Core

PRODUKTSERIE

Die Core-Modelle der HF-Serie sind zuverlässige Stirnlampen für den alltäglichen Gebrauch. Beim Spazierengehen, Wandern, Arbeiten am Haus oder DIY-Projekten überzeugen sie mit dem Ledlenser-typischen Premium-Lichtbild sowie innovativen Technologien, zusätzlichem Rotlicht und kompakter Bauweise. Wer eine HF-Stirnlampe aus unserer Core-Range wählt, ist im Alltag mit bestem Licht unterwegs – und hat dabei freie Hände.

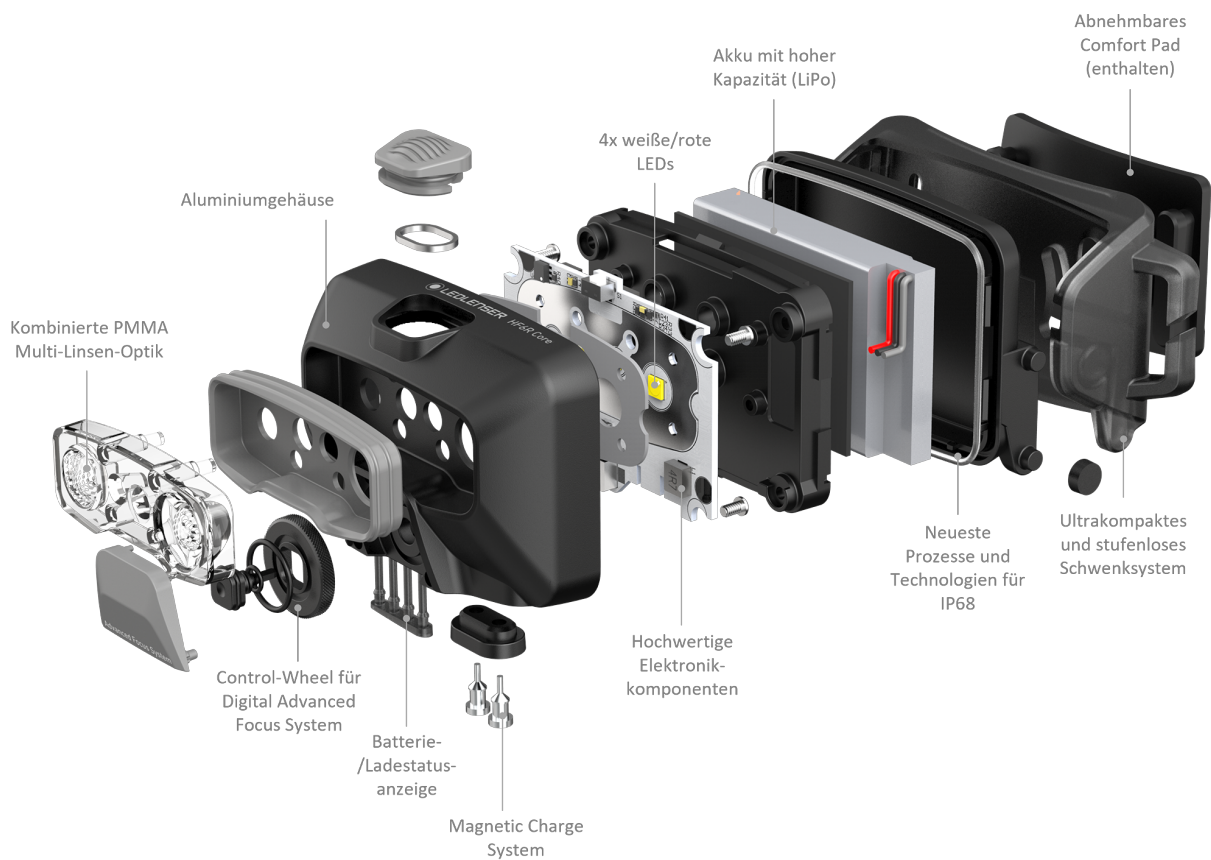

HF6R Core

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.