

PRODUKTDATENBLATT



VELOCITY 2.0 BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

Art. Nr. 64.384.0



- Schutz:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Plus: ESD, metallfrei, Vorderkappen- und Fersenschutz, Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton, DGUV 112-191
Schaft: hochwertiges, glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE Triple Density - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort.
Farbe: schwarz
Größen: 36 - 48


Ebenfalls erhältlich:



VELOCITY 2.0 YELLOW MID
633890



VELOCITY 2.0 BLUE LOW
643850

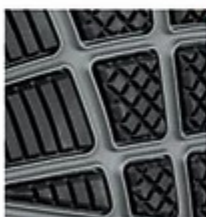

RUBBER SOLE MOTION

Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist von den neuesten Laufschuhtechnologien inspiriert. Das Anti-Slip-Sohlenprofil mit diagonal verlaufenden, breiten Flexkerben und unterschiedlich geformten Stollen sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Bodenkontakt (SRC).



TORSION CONTROL ELEMENT

Das TPU Torsionskontroll-Element in der Sohlenmitte unterstützt die natürliche Abrollbewegung des Fußes und sorgt für mehr Stabilität.



IMPULSE.FOAM® ZWISCHENSÖHLE

Ultimativer Komfort an langen Arbeitstagen. Die innovative Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in 2 unterschiedlichen Dichten reagiert auf jeden deiner Schritte mit einem Energie-Impuls. Dabei gibt dir der IMPULSE.FOAM® nicht nur Energie zurück, sondern sorgt für maximale Dämpfung und hervorragende Stabilität.



OBERMATERIAL

Das robuste, belastbare Vollrindleder ist widerstandsfähig gegen Abnutzung. Es bietet optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und ist leicht zu reinigen. Die TPU-Verstärkungselemente geben dem Schuh Stabilität und setzen neue Akzente.