


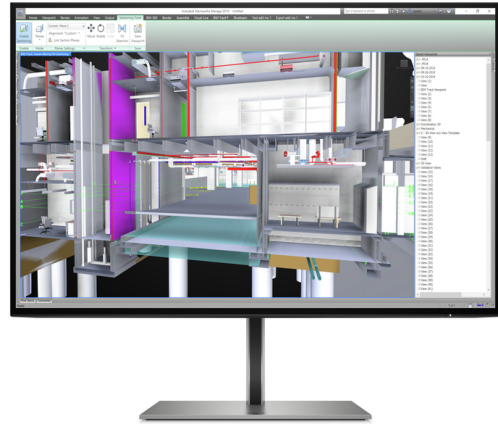

HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display

Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail

Sorgfältige Fertigung, die alle Designstandards übertrifft – das HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display wird aus echtem Aluminium gefertigt und bietet optimale Sicht ohne Ränder. Hauchen Sie Ihren Ideen mit erstaunlicher Farbgenauigkeit in präziser WUXGA-Auflösung Leben ein. Optimieren Sie Ihr Arbeitserlebnis und machen Sie Ihren PC zum Kraftpaket – mit einem Monitor mit 24 Zoll Diagonale und 100 W Leistungsabgabe über USB-C.



Universelle Farbkonsistenz

- Sie bekommen ganz ohne zusätzliche Konfiguration beeindruckende Farbgenauigkeit auf jedem Bildschirm¹. Erzielen Sie präzise, lebhaft Details mit 99 % sRGB-Farbraum und WUXGA-Auflösung.

Design, das seiner Zeit voraus ist

- Dieser atemberaubende, sorgfältig gefertigte Monitor mit 24 Zoll Diagonale, hauchdünnem Profil und randlosem Design versorgt Ihren PC oder Mac® mühelos mit Strom. Sichern Sie sich ultimativen Komfort dank 4-Wege-Ergonomieeinstellungen.

Immer aktives Licht mit niedrigem Blauanteil

- Genießen Sie ein einmalig lebhaftes Bild mit HP Eye Ease, dem immer aktiven Blaulichtfilter, der den blauen Lichtanteil reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Verantwortungsvoll neu durchdacht

- Treffen Sie mit diesem ökologisch verantwortungsvoll entwickelten Monitor eine umweltbewusste Entscheidung. Seine Kunststoffkomponenten bestehen aus über 80 % Recyclingmaterialien² und die Verpackung ist 100 % nachhaltig beschafft und recyclingfähig³. Er ist ENERGY STAR®-zertifiziert und EPEAT® 2020-registriert⁴.

Merkmale

- Schaffen Sie Ordnung auf dem Tisch und schließen Sie eine Reihe von weiteren Displays an – verkettet mit nur einem DisplayPort™-Kabel.
- Schließen Sie eine Workstation, einen PC und zusätzliche Displays an.
- Bringen Sie Ihren HP Z2 Mini oder HP Desktop Mini direkt am Monitor an und sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.
- HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder in einer Position feststeckt.
- Schließen Sie die Z Display Konferenz-Lautsprecherleiste an und profitieren Sie von hochwertigem Stereoklang und zwei Mikrofonen.
- Optimale Absicherung dank dreijähriger HP Herstellergarantie.

HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display Tabelle mit Spezifikationen



Anzeigegerätetyp	IPS ¹
Aktiver Bildschirmbereich	20,41 x 12,76 in 51,84 x 32,4 cm
Helligkeit	350 Nits ¹
Kontrastverhältnis	1.000:1 ¹
Antwortverhältnis	5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Produktfarbe	Monitor in Turbo Silver, Standfuß in Turbo Silver
Größenverhältnis	16:10 ¹
Systemeigene Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) ¹
Unterstützte Auflösungen	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200
Anzeigefunktionen	Sprachauswahl; Am Display angezeigte Steuerelemente; Entspiegelt; Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen
Bedienelemente	Beenden; Informationen; Verwaltung; Ein-/Ausschalten; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; Helligkeit+; Bild; Farbe
Eingabesignal	1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (Alt Mode DisplayPort™ 1.4, bis zu 100 W Leistungsabgabe); 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang; 1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang
Anzeigröße (diagonal)	24"
Display-Größe (Diagonale, metrisch)	61 cm (24 Zoll)
Kamera	Keine integrierte Kamera
Umwelt	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend;
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	160 W (maximal), 32 W (typisch), 0,5 W (Standby)
Abmessungen	20,93 x 1,52 x 13,5 in 53,17 x 3,85 x 34,29 cm (Ohne Standfuß.)
Gewicht	11,69 lb 5,3 kg (Mit Standfuß.)
Physische Sicherheitseinrichtungen	Vorrichtung für Sicherheitsschloss ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert; TCO-zertifiziert; EPEAT®-registriert; TCO Certified Edge
Zertifizierung und Konformität	MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS-Zeichen; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; Low Blue Light; Ukrainisches Energielabel; WWV-Anwendung; VAE
Lieferumfang	Monitor; Dokumentation; VESA-Halterungsadapter; Kabelmanager; 1 KABEL USB Typ C® zu Typ C-Kabel; Netzkabel; DisplayPort™ 1.4-Kabel
Pixel pro Zoll (ppi)	96 ppi
Bildschirm Bittiefe	8 Bit (6 Bit + FRC)
Blickwinkel vertikal	178°
Blickwinkel horizontal	178°
Blende	Micro-Edge auf 4 Seiten
Schwenken	±45°
Neigung	-5 bis +20 °
Drehen	±90
Höhenverstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 mm x 100 mm (Konsolle im Lieferumfang enthalten)
Härte	3H
Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Touch-fähig	Nicht Touch-fähig
Integrierter Blickschutz	Nein
Flimmerfrei	Ja
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil)
Energieeffizienzklasse	E
Scanfrequenz anzeigen (horizontal)	30–80 kHz
Scanfrequenz anzeigen (vertikal)	50–60 Hz
Punktabstand	0,270 mm

HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)



HP Z24u G3 WUXGA USB-C-Display

Fußnoten für Text

- ¹ Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
- ² Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
- ³ 100 % der Außenverpackung/Weltpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Faserpolster aus 100 % recycelter Holzfaser und organischem Material. Alle Kunststoffpolster aus >90 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen Kunststoffbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.
- ⁴ Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status variiert je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.epeat.net.
- ⁵ Für die Verkettung ist ein zusätzliches DisplayPort™-Kabel erforderlich.
- ⁶ Z2 Mini und Desktop Mini sowie B550 Z Display G3 PC-Montagehalterung separat erhältlich.
- ⁷ Die HP Pixel Policy erlaubt keine hellen Sub-Pixel-Defekte bei diesem Display. Alle Details finden Sie unter <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁸ Z Display Konferenz-Lautsprecherleiste separat erhältlich.

Fußnoten für technische Daten

- ¹ Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden. Die tatsächliche Leistung kann variieren.
- ² Schloss separat erhältlich.
- ³ Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
- ⁴ Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.

Anmeldung zum Aktualisierungen hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

USB-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. Mac (Apple) ENERGY STAR fehlt. Kommentare zu Marken unter <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

April 2021

—

