

LeuchtenDirekt




998410 - EDGING

DE
GB
FR
BG
CZ
DK
EL
ES
ET
FI
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR

- DE** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>.
- GB** This product contains a light source of energy efficiency class <D>.
- FR** Ce produit comprend une source de lumière de classe d'efficacité énergétique <D>.
- BG** Продуктът съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност <D>.
- CZ** Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <D>.
- DK** Dette produkt indeholder en lyskilde af energieeffektklasse <D>.
- EL** Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός της τάξης ενεργειακής απόδοσης <D>.
- ES** Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética <D>.
- ET** See toode sisaldab valgusallikat energiatõhusklassiga <D>.
- FI** Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan <D> valonlähteen.
- HR** Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda <D>.
- HU** Ez a termék <D> energiahatákonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.
- IT** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica <D>.
- LT** Šis produktas yra su šviesos šaltiniu, kurio energinio efektyvumo klasė yra <D>.
- LV** Šis izstrādājums satur gaismas avotu, kas atbilst energoefektivitātes klasei <D>.
- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>.
- NO** Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <D>.
- PL** Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <D>.
- PT** Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <D>.
- RO** Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică <D>.
- RU** Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности <D>.
- SK** Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности <D>.
- SL** Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <D>.
- SR** Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske klase <D>.
- SV** Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass <D>.
- TR** Bu ürün, enerji verimliliği sınıfına sahip bir ışık kaynağı içerir <D>.

LED	15 W 2.300 lm	6 W 1.500 lm	998410	
	25 W 1.500 lm	25 W 1.500 lm	230V/50Hz~	
t	30.000 h	30.000 h	LED	
T _K	2.700 - 6.000 K	RGB	1x LED-Board 33V DC / 15W	
	15.000 h	15.000 h	1x LED-Board 24V DC / 6W	
	<0,5 s	<0,5 s	1x	2x
			4x	4x

2,4 GHz
-12,22 dBm

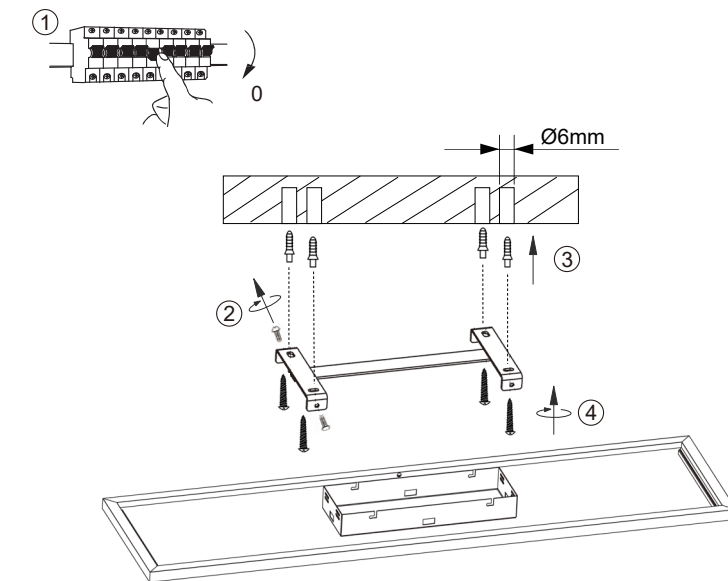

LeuchtenDirekt

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36 · D-59457 Werl

+49(0)2922 9721 9290

Kundenservice@neuhaus-group.de

www.leuchtendirekt.de

