

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 3016342

**Zegar radiowy analogowy, cyfrowy TFA
Dostmann 60.3552.01, Sterowany radiowo,
(D x S x W) 254 x 44 x 152 mm**





Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 60.3552.01

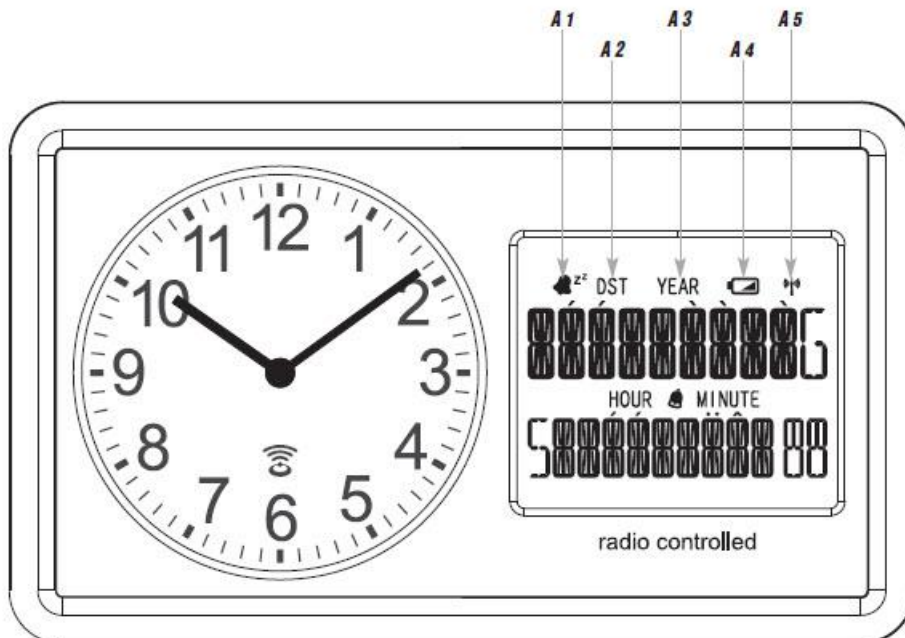

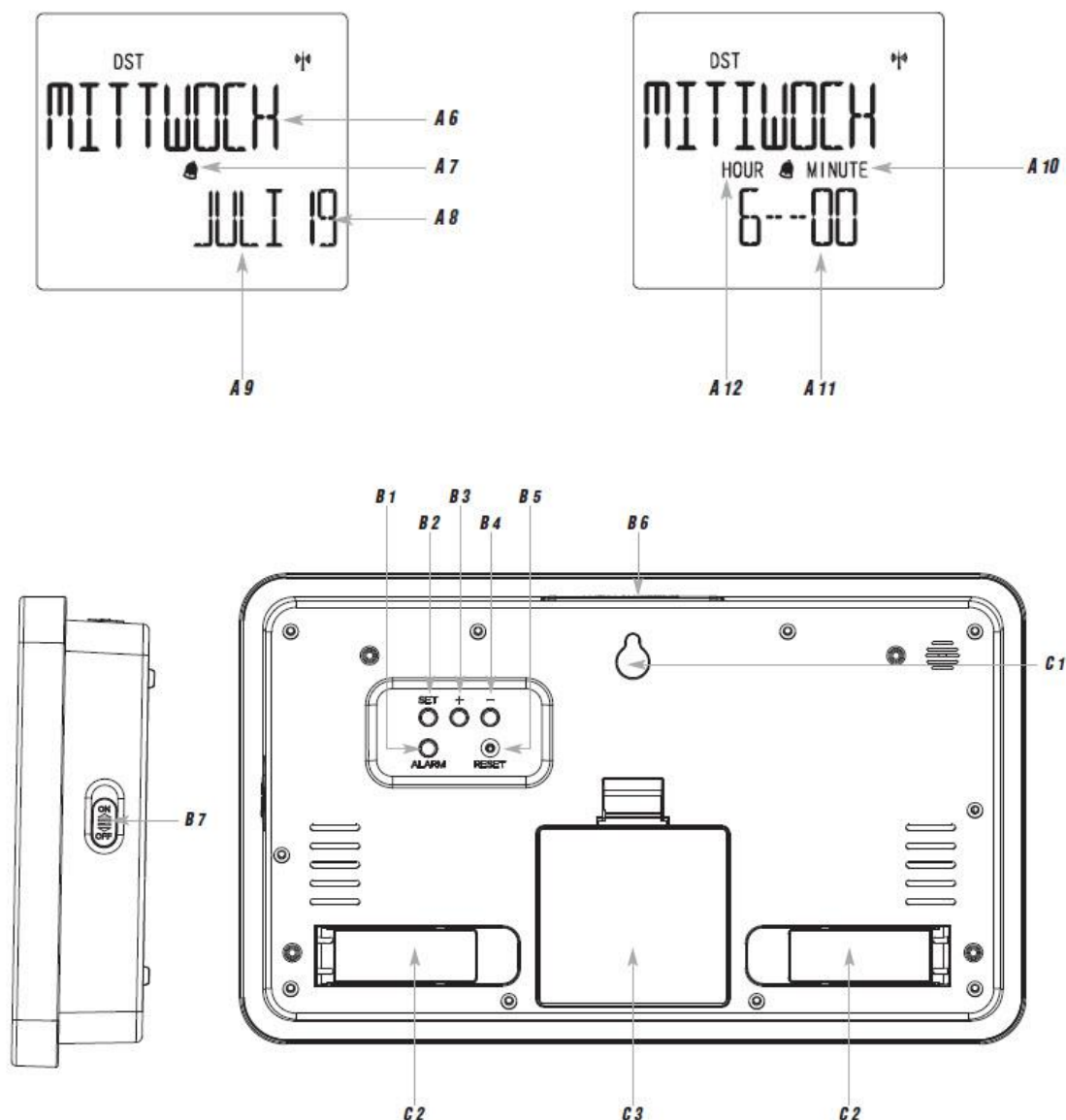

- 5 -

Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego urządzenia



- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi.
- Produkt ten powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Zegar sterowany radiowo
- Instrukcja obsługi

3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Analogowy zegar sterowany radiowo z dużym cyfrowym wyświetlaczem dnia tygodnia i daty
- Najwyższej precyzji zegar sterowany radiowo
- Alarm z funkcją drzemki
- Dzień tygodnia i miesiąc pisane pełnymi literami w języku angielskim (5 języków)
- Możliwość ustawienia ręcznego
- Podświetlenie
- Nadaje się do zawieszenia lub postawienia

4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanego powyżej.



OSTRZEŻENIE

- Trzymaj to urządzenie i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci (poniżej trzeciego roku życia).
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostała się do organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ponownie ładować. Ryzyko eksplozji!
- Słabe baterie należy wymienić jak najszybciej, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu natychmiast przepłukać skażone miejsca wodą i zasięgnąć porady lekarza.



OSTROŻNOŚĆ

- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków szorujących.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Chroń go przed wilgocią!

5. Elementy

A: Wyświetlacz (rys. 1+2):

- A 1: Symbol drzemki
- A 2: Symbol czasu letniego (DST).
- A 3: Rok
- A 4: Symbol baterii
- A 5: Symbol odbioru DCF
- A 6: Dzień tygodnia
- A 7: Symbol alarmu
- A 8: Dzień
- A 9: Miesiąc
- A 10: Minuty (czas alarmu)
- A 11: Czas alarmu
- A 12: Godziny (czas alarmu)

B: Przyciski (rys. 3):

- B 1: Przycisk ALARM
- B 2: Przycisk SET
- B 3: przycisk +
- B 4: – przycisk
- B 5: Przycisk RESET
- B 6: Przycisk SNOOZE/LIGHT na górze
- B 7: Przełącznik ALARM ON/OFF

C: Obudowa (rys. 3):

- C 1: Otwór do montażu na ścianie
- C 2: Stojak (rozkładany)
- C 3: Komora baterii

6. Pierwsze kroki

6.1 Wkładanie baterii

- Otwórz komorę baterii i włóż trzy nowe baterie AA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją.
- Urządzenie powiadomi Cię sygnałem dźwiękowym i na krótką chwilę wyświetlą się wszystkie segmenty wyświetlacza LCD. Zamknij ponownie pokrywę baterii.

6.2 Odbiór czasu sterowany radiowo

- Wskazówki zegara automatycznie przesuwają się na godzinę 12, a zegar sterowany radiowo próbuje odebrać sygnał radiowy przez 3–12 minut. Po odebraniu kodu czasowego wskazówki zegara automatycznie dostosowują się do aktualnej godziny.

- Symbol DCF, dzień tygodnia, dzień i miesiąc będą stale widoczne na wyświetlaczu. W przypadku czasu letniego na wyświetlaczu pojawia się czas letni.
- Odbiór radia DCF odbywa się automatycznie do 4 razy dziennie. (3:00, 4:00, 5:00, 6:00).
- Można także ręcznie włączyć odbiór DCF. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez trzy sekundy. Symbol odbioru DCF będzie migać.
- Wskazówki zegara przesuną się wówczas na godzinę 12, a zegar ponownie spróbuje odebrać sygnał radiowy.
- Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk + przez 3 sekundy podczas aktywnego odbioru sygnału DCF77, aby zatrzymać skanowanie sygnału czasu DCF. Symbol odbioru DCF zniknie.
- Istnieją trzy różne stany odbioru:



miga – Odbiór jest aktywny

pozostaje – Odbiór powiódł się

znika – Brak odbioru / ustaw zegar ręcznie

- Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie.

Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo

- Czas jest przesyłany z zegara atomowego niedaleko Frankfurtu nad Menem za pomocą sygnału o częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) o zasięgu około 1500 km. Twój zegar sterowany radiowo odbiera sygnał, przetwarza go i zawsze pokazuje dokładną godzinę. Regulacja czasu letniego i czasu standardowego jest również automatyczna. Pod warunkiem, że w trybie ustawień funkcja jest włączona (domyślnie DST ON).
- Należy unikać przebywania w pobliżu jakichkolwiek źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe, telewizory lub solidne metalowe przedmioty. W ścianach betonowych (wzmocnionych stalą), takich jak piwnice, odbierany sygnał jest naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór.
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zazwyczaj mniej dotkliwe. Aby utrzymać odchylenie dokładności poniżej 1 sekundy, wystarczy pojedynczy odbiór w ciągu dnia.

7. Działanie

7.1 Ustawienia ręczne

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby wejść do trybu ustawień.
- Na wyświetlaczu miga pierwsza możliwa do ustawienia wartość.
- Za pomocą przycisku + lub – dokonaj żądanego ustawienia.
- Zatwierdź przyciskiem SET i przejdź do kolejnego ustawienia.

- Sekwencja jest pokazana w następujący sposób:

- Język (domyślnie: NIEMIECKI)
- Rok miesiąc dzień
- DST (czas letni) Wł./WYł. (domyślnie: DST Wł.)
- Godzina, minuty

- Potwierdź ustawienie przyciskiem SET. Wskazówki zegara automatycznie przesuwają się do ustawionego czasu. Na wyświetlaczu pokazywany jest dzień tygodnia, dzień i miesiąc.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub – w odpowiednim trybie ustawień, aby dokonać szybkich ustawień. Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Ważne: Urządzenie nie może być obsługiwane podczas odbioru sygnału czasu DCF.

7.1.1 Ustawienie języka

- W trybie ustawień można ustawić język dnia tygodnia i miesiąca: NIEMIECKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, HISPANŃSKI, ANGIELSKI.

7.2 Ustawianie czasu alarmu

- Naciśnij przycisk ALARM w trybie normalnym. Na dolnym wyświetlaczu na 5 sekund pojawi się symbol alarmu oraz ostatnio ustawiony czas alarmu (domyślnie: 6:00).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez trzy sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
- Cyfry godziny migają.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godzinę.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM i w ten sam sposób ustaw minuty.
- Naciśnij przycisk SET, aby powrócić do aktualnej godziny.
- Aby włączyć funkcję alarmu, przesuń przełącznik ALARM ON/OFF w położenie ON.
- Na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu.
- Gdy alarm jest włączony, alarm zaczyna dzwonić po osiągnięciu ustawionego czasu alarmu. Symbol alarmu miga. Jeśli alarm nie zostanie wyłączony przełącznikiem ALARM ON/OFF, narastający dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 2 minutach i zostanie ponownie włączony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia.
- Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki.
- Podświetlenie włącza się na krótki czas. Alarm zostanie przerwany na 3 minuty.

Symbol drzemki miga.

- Funkcję drzemki można włączyć maksymalnie 7 razy.
- Aby wyłączyć funkcję alarmu, przesuń przełącznik ALARM ON/OFF w położenie OFF. Symbol alarmu zniknie

8. Oświetlenie

- Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, a podświetlenie zostanie włączone na 3 sekundy.

9. Lokalizacja i montaż

- Aby ustawić na stole, należy rozłożyć oba uchwyty.
- Dzięki zawieszeniu możesz przymocować zegar sterowany radiowo do ściany za pomocą gwoźdźca lub solidnej śruby i kołka. Przed ostateczną instalacją należy upewnić się, że możliwy jest odbiór sygnału DCF.

10. Wymiana baterii

- Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak elementów na wyświetlaczu	<ul style="list-style-type: none"> → Upewnij się, że polaryzacja baterii jest prawidłowa → Zmień baterie
Brak odbioru DCF	<ul style="list-style-type: none"> → Uruchom ręcznie odbiór DCF → Poczekaj na próbę odbioru w nocy → Wybierz inne miejsce na swoje urządzenie → Ustaw zegar ręcznie
Błędne wskazania na wyświetlaczu	<ul style="list-style-type: none"> → Aktywuj automatyczną zmianę czasu letniego i czasu standardowego w trybie ustawień (DST ON) → Naciśnij przycisk RESET → Zmień baterie

Jeśli pomimo podjęcia tych działań Twoje urządzenie nie będzie działać, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania porady.

12. Informacje dotyczące utylizacji

Ten produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Zmniejsza to ilość odpadów i chroni środowisko.

Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, korzystając z przygotowanych systemów zbiórki.

a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Specyfikacje

Pobór mocy..... 3 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie)
Wymiary obudowy.....254 x 44 (97) x 152 (150) mm
Waga.....497 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, po prostu wpisując numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 60.3552 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,

Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>