



BN68-16544C-00

Quick Setup Guide Guide de démarrage rapide Guía de configuración rápida

QM43C QM50C QM55C QM65C QM75C QM85C

English

* The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Français

* La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

* Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung suivant pour obtenir de plus amples détails.

Español

* El color y el aspecto pueden ser distintos según el producto, y el contenido en este manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

* Si necesita más información, descargue el manual del usuario desde el sitio web de Samsung.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Checking the Components Vérification des composants Comprobación de los componentes

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- RS232C adapter
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control

Français

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Composants peut ne pas être pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Piles (AAA x 2) (Non disponible dans certaines régions)
- Adaptateur RS232C
- Fiche de garantie (Non disponible en certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Télécommande

Español

Si falta alguno de los componentes, contacte al distribuidor donde adquirió el producto. Componentes puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

- Guía de configuración rápida
- Guía de reglamentaciones
- Pilas (AAA x 2) (no disponible en algunos lugares)
- Adaptador de alimentación de RS232C
- Tarjeta de garantía (no disponible en algunos lugares)
- Cable de alimentación
- Control remoto

Parts Pièces Piezas

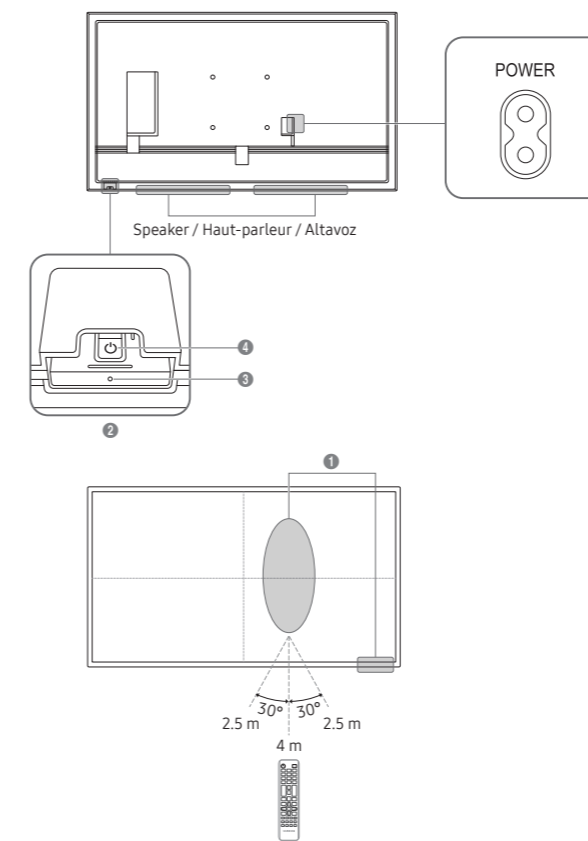

English

- 1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- 2 Panel Key
- 3 Power indicator
- 4 Power button
Turns the product on or off.

Français

- 1 Capteur distant
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* La télécommande de cet appareil risque de contrôler d'autres périphériques d'affichage par inadvertance si ceux-ci se trouvent dans le même espace.
- 2 Bouton du panneau
- 3 Témoin d'alimentation
- 4 Bouton d'alimentation
Active ou désactive l'appareil.

Español

- 1 Sensor remoto
Para realizar la función correspondiente, presione un botón del control remoto mientras apunta hacia el sensor en la parte delantera del producto.
* El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el control remoto de este producto puede hacer que los demás dispositivos de visualización se controlen sin querer.
- 2 Tecla del panel
- 3 Indicador de encendido
- 4 Botón de encendido
Permite apagar y encender el producto.

Troubleshooting Guide Guide de dépannage Solución de problemas

English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the source device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency.
	Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Français

Problèmes	Solutions
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez que le câble entre le produit et l'ordinateur est correctement branché.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est correctement connecté avec un câble.
	Vérifiez que le périphérique source connecté au produit est sous tension. Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction Connex. HDMI à chaud définie sur Activer.
Pas le mode optimal est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil.
	Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.

Español

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Verifique que el cable entre el producto y la PC estén conectados correctamente.
En la pantalla, se muestra Sin señal.	Verifique que el producto esté conectado de forma correcta con un cable.
	Verifique que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido. Según el tipo de dispositivo externo, la pantalla puede no visualizarse adecuadamente. En este caso, conéctelo con la función Connex. directa HDMI Encendido.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la resolución y frecuencia máximas del producto.
	Consulte la Tabla de modos de señal estándar y establezca la máxima resolución y frecuencia según las especificaciones del producto.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Contacter SAMSUNG WORLDWIDE Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE

Website: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Center
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)
BOLIVIA	800 107 260
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800 726 786
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111

Country/Area	Customer Care Center
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	800-SAMSUNG
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)
PERU	08007708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS (7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303

(Solo México)
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
General Mariano Escobedo 476, Piso 8 Col.
Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP. 11590
TEL : (55) 5747-5100 / 800 726 7864



English Specifications

Model Name		QM43C	QM50C
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)
Model Name		QM55C	QM65C
Panel	Size	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)
	Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Model Name		QM75C	QM85C
Panel	Size	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) Humidity: 10% to 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) Humidity: 5% to 95%, non-condensing	

- * To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
- *Shielded Twisted Pair
- * This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QM85C)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Français Spécifications

Nom du modèle		QM43C	QM50C
Panneau	Taille	Classe 43* (42.5 pouces / 107.9 cm)	Classe 50* (49.5 pouces / 125.7 cm)
	Zone d'affichage	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)
Nom du modèle		QM55C	QM65C
Panneau	Taille	Classe 55* (54.6 pouces / 138.7 cm)	Classe 65* (64.5 pouces / 163.9 cm)
	Zone d'affichage	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Model Name		QM75C	QM85C
Panel	Taille	Classe 75* (74.5 pouces / 189.3 cm)	Classe 85* (84.5 pouces / 214.7 cm)
	Zone d'affichage	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Alimentation électrique		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.	
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) Humidité: 10% à 80%, sans condensation	
	Rangement	Température: -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C) Humidité: 5% à 95%, sans condensation	


- * Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP). (10/100 Mbps)
- *Shielded Twisted Pair
- * Cet appareil est un appareil de catégorie A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio-électriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut avoir à prendre des mesures adaptées. (Modèle pris en charge: QM85C)
Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B. (Modèles pris en charge: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
- * Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung.

Español Especificaciones

Nombre del modelo		QM43C	QM50C
Panel	Tamaño	CLASE 43 (107.9 cm / 42.5 pulgadas)	CLASE 50 (125.7 cm / 49.5 pulgadas)
	Área de visualización	941.184 cm (H) x 529.416 cm (V)	1095.84 cm (H) x 616.41 cm (V)
Consumo de energía (solo México)		110 W	120 W
Nombre del modelo		QM55C	QM65C
Panel	Tamaño	CLASE 55 (138.7 cm / 54.6 pulgadas)	CLASE 65 (163.9 cm / 64.5 pulgadas)
	Área de visualización	1209.6 cm (H) x 680.4 cm (V)	1428.48 cm (H) x 803.52 cm (V)
Consumo de energía (solo México)		140 W	170 W
Nombre del modelo		QM75C	QM85C
Panel	Tamaño	CLASE 75 (189.3 cm / 74.5 pulgadas)	CLASE 85 (214.7 cm / 84.5 pulgadas)
	Área de visualización	1650.24 cm (H) x 928.26 cm (V)	1872.0 cm (H) x 1053.0 cm (V)
Consumo de energía (solo México)		195 W	300 W
Alimentación eléctrica		100-240V~ 50/60Hz Consulte la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar en diferentes países.	
Consideraciones ambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Humedad: Del 10% a 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Humedad: Del 5 % a 95%, sin condensación	

- * Para conectar un cable LAN, use un cable CAT 7 (*tipo STP) para la conexión.
- *Shielded Twisted Pair
- * Este es un producto clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas. (Modelo compatible: QM85C)
Este dispositivo es un aparato digital de Clase B. (Modelos compatibles: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
- * Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Wall Mount Kit Specifications Spécifications du nécessaire de support mural Especificaciones del juego de montura de pared

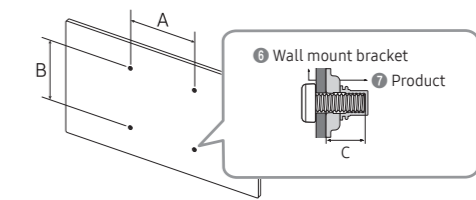

Model Name	QM43C	QM50C QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
Standard Screw	M8				
Quantity	4				

- Français**
- 1 Nom du modèle / 2 Spécifications de trou de vis VESA (A * B) en millimètres / 3 C / 4 Vis standard / 5 Quantité / 6 Support mural / 7 Produit

- Español**
- 1 Nombre del modelo / 2 Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros / 3 C / 4 Tornillo estándar / 5 Cantidad / 6 Soporte para montaje en pared / 7 Producto