



### 27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, 100Hz Bildwiederholrate und einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß

Das elegante Edge-to-Edge-Design macht den ProLite XUB2792HSU perfekt für Multi-Monitor-Setups. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Die Bildwiederholrate von 100Hz sorgt zusammen mit der FreeSync-Funktion für eine sofortige, spürbare Verbesserung der Bildqualität. Dank der hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bietet der Monitor eine hervorragende Leistung für Foto- und Webdesign. Ausgestattet mit Lautsprechern, 2 USB 3.2-Anschlüssen, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Funktion zur Reduzierung von blauem Licht zur Verringerung der Ermüdung der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 27" Monitor eine hervorragende Wahl für Multi-Monitor-Konfigurationen und Büroanwendungen.

Erhältlich auch in Schwarz : [ProLite XUB2792HSU-B6](#)



#### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



#### Slim Line

Slim Line Bildschirme verfügen über besonders geringe Rahmenbreiten und sind damit insbesondere für VideoWall oder MultiMonitor Anwendungen geeignet.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Design                          | Dreieitig rahmenloses Design  |
| Bild diagonale                  | 27", 68.6cm   |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis              | 1300:1  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.4ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)   |
| Horizontalfrequenz              | 31 - 115kHz   |
| Arbeitsfläche H x B             | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"   |
| Pixelabstand                    | 0.311mm   |
| Farbe                           | matt, weiß  |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|               |  |
|---------------|--|
| Video Eingang | HDMI x1<br>DisplayPort x1              |
| USB HUB       | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP          | ja                                     |

## 03 FEATURES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion    | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| FreeSync-Unterstützung | ja  |
| Extra                  | i-Style colour  |
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedientasten           | Signalauswahl / Beenden, + / Lautstärke, - / Eco +, Menü, Power   |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, Eco, OD, X-Res-Technologie), Bildeinstellungen (Blaulichtreduzierung, Scharf&Weich, Videomodus-Einstellung), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp. ), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Zeit, OSD-Drehung, Sprache), extra1 (MBR, FreeSync, USB BC), extra2 (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Öffnungslogo, LED, Informationen) |
| Lautsprecher           | 2 x 2W  |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISCH

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
| Höhenverstellbar          | 150mm  |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts                             |
| Neigungswinkel            | 22° nach oben; 5° nach unten                           |
| VESA Halterung            | 100 x 100mm  |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

17W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

612.5 x 394 (544) x 209.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T


690 x 455 x 168mm

Gewicht (ohne Verpackung)

5.7kg

EAN code

4948570123360

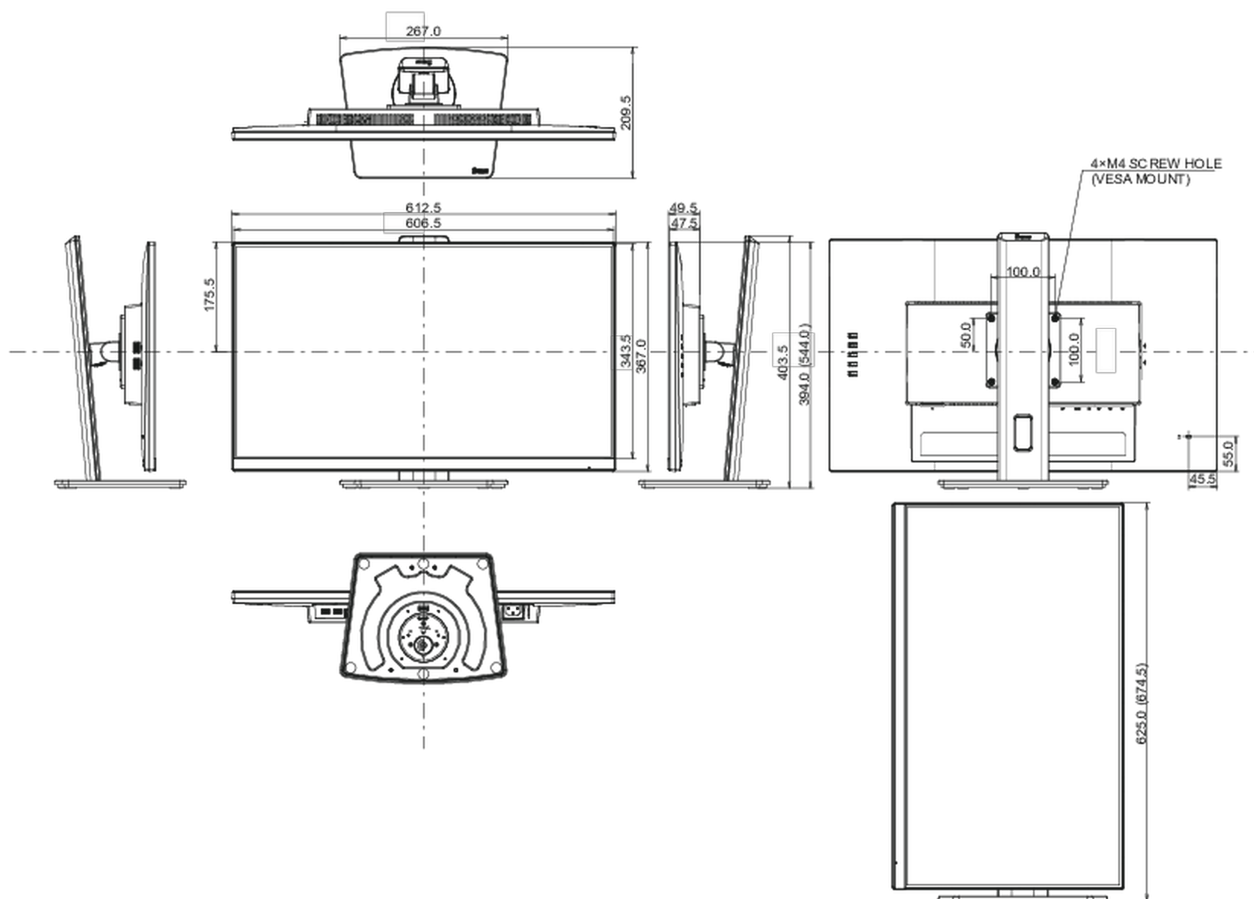

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All rights reserved