



Einhell

EXPERT

Flachdübelfräse

TE-BJ 900

Art.-Nr.: 4350640

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825672015

Die Einhell Flachdübelfräse TE-BJ 900 ist dank 900 Watt Leistung ein Must-have für den DIY-Modell- und Möbelbau. Die massive Konstruktion aus Aluminium ermöglicht das präzise Fräsen von Nuten und Flachdübel-Verbindungen und eignet sich für alle handelsüblichen Flachdübelgrößen bis Typ 20. Die handliche Fräse punktet mit der stufenlosen Höheneinstellung, der stufenlosen Winkeleinstellung bis 90° und der 6-stufigen Schnellverstellung der Frästiefe. Die Spindelarretierung sorgt für einen einfachen Fräserwechsel. Mitgeliefert werden ein Stirnlochschlüssel, ein Staubfangsack und ein 4 mm dickes Fräserblatt (Ø 100 mm). Durch den Absaugadapter ist die Fräse kompatibel mit Einhell Nass-Trockensaugern.

Ausstattung

- Stufenlose Winkeleinstellung bis zu 90°
- Stufenlose Höheneinstellung
- 6-stufige Schnellverstellung der Frästiefe
- Passend für handelsübliche Flachdübelgrößen bis zum Typ 20
- Massive Aluminiumausführung zum präzisen Fräsen von Nuten
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Stirnlochschlüssel für Fräserwechsel
- Inkl. Staubfangsack für staubfreies Arbeiten
- Absaugadapter kompatibel mit Einhell Nass-Trockensaugern
- 3 Meter langes, robustes Gummikabel für größtmögliche Mobilität




Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 900 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 11000 min ⁻¹ |
| - Nutfräser | Ø100 x Ø22 x 4 mm |
| - Max. Frästiefe | 20 mm |
| - Neigungswinkelverstellung | 90 ° |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.65 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.69 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 458 x 183 x 173 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 480 x 380 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1720 3500 4032 |

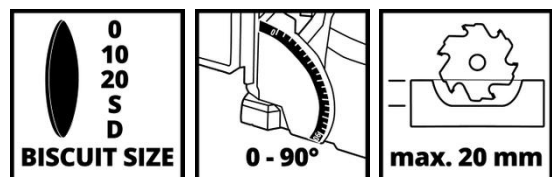

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory