



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Stichsäge

TP-JST 18/135 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4321265


Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670486

Die Einhell Professional Akku-Stichsäge TP-JST 18/135 Li BL ist Teil der kombinierbaren Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der spezielle T-Style-Handgriff sorgt für eine optimale Führung der Säge auch über Kopf. Die Stichsäge schafft Schnitte bis 135 mm tief in Holz und 10 mm in Stahl sowie Schrägschnitte bis 45° und ist mit einer Drehzahlelektronik, einem Schnittlinienanzeiger, einer werkzeuglosen Sägeblattaufnahme und einer Softstart-Funktion ausgestattet. Lieferung mit 3x Stichsägeblatt für Holz, ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- T-Style Griff zur leichten Werkzeugführung über Kopf
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme
- Staubabblaskfunktion für beste Sicht auf den Arbeitsbereich
- LED-Licht zum Ausleuchten des Schnittbereiches
- Schnittlinienanzeiger für exakte Schnitte
- Verriegelungsschalter für Dauerlauf arretierbar
- Aluminium-Innengehäuse und -Basisplatte für geringere Vibrationen
- Gleitschuh schützt empfindliche Werkstücke
- Parallelanschlag für exakte und gerade Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausrissfreie Schnitte
- Softstart für hohe Sicherheit und Schonung des Motors
- Staubabsaugung mit 90° Winkel - optimale Schlauchposition
- Innensechskantschlüssel zur Winkelverstellung
- Inkl. 3x Stichsägeblatt für Holz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

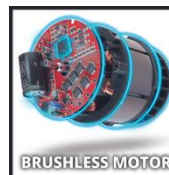

BRUSHLESS MOTOR



T-STYLE

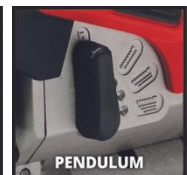

PENDULUM



PERFECT VIEW



BATTERY & CHARGER

NOT INCLUDED

Technische Daten


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 0 - 3500 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 26 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 20 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| - Max. Schrägschnitte | 45 ° |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |

Logistische Daten


- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.96 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.66 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 206 x 97 x 349 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15 kg |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4000 8260 9650 |



18 V

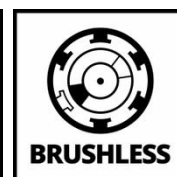

BRUSHLESS

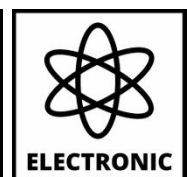

ELECTRONIC

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T
Stichsäge-Zubehör
Art.-Nr.: 49617350
EAN-Code: 4009316173503
Einhell Accessory



St-Sägebl. Set 4tg Ho/Met Akku
Stichsäge-Zubehör
Art.-Nr.: 49625427
EAN-Code: 4009316254271
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	11
2.0 Ah	14
2.5 Ah	18
3.0 Ah	21
4.0 Ah	29
5.2 Ah	37
6.0 Ah	43
8.0 Ah	57

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm