



Einhell

CLASSIC

Dekupiersäge

TC-SS 406 E

Art.-Nr.: 4309047

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670660

Die 120 W starke Einhell Dekupiersäge TC-SS 406 E ist das ideale Gerät für den Modellbau und feine Sägearbeiten. Sie verfügt über eine Drehzahlregulierung und eine Schnitthöhe von 50 mm. Die kompakte Säge eignet sich für den mobilen Einsatz, hat dank massivem Gestell einen sicheren Stand und kann mit einer Werkbank verschraubt werden. Schrägschnitte sind dank des 47° neigbaren Stahl-Arbeitstisches möglich. Ein Werkstückniederhalter sorgt für die sichere Führung des Werkstücks. Durch die Spannvorrichtung lassen sich Querstift- und Rundsägeblätter einfach wechseln. Eine Abblasvorrichtung und der Absaugadapter (Ø 36 mm) sorgen für einen saubereren Arbeitsplatz. Lieferung inkl. 2 Sägeblätter.


Ausstattung

- Dekupiersäge für präzise Schnitte bei Feinarbeiten und Modellbau
- Regulierbare Drehzahl zum Sägen bei verschiedenen Materialien
- Massiver Unterbau für einen stabilen Stand auch im Betrieb
- Kompaktes Design zum flexiblen, mobilen Einsatz
- Arbeitstisch aus Stahl für Schrägschnitte bis 47° verstellbar
- Spannvorrichtung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Geeignet für Sägeblätter mit Querstift sowie für Rundsägeblätter
- Abblasvorrichtung für optimale Sicht auf den Arbeitsbereich
- Werkstückniederhalter zur Erleichterung von präzisen Schnitten
- Ø 36 mm Anschluss zur Absaugung für saubereren Arbeitsplatz
- Möglichkeit der Verschraubung der Säge mit der Werkbank
- Lieferung inkl. 2x Sägeblätter




Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 70 W |
| - Max. Leistung (S6 S6%) | 120 W 30 % |
| - Hubzahl | 400 - 1600 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 14 mm |
| - Sägeblattlänge | 127 mm |
| - Max. Schnitthöhe bei 45° | 23 mm |
| - Max. Schnitthöhe bei 90° | 50 mm |
| - Ausladung | 406 mm |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |
| - Größe Arbeitstisch | 415 x 250 mm |
| - Tisch neigbar | 47 ° |

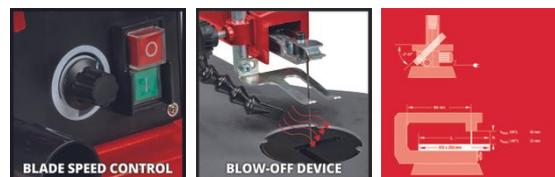

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 9.3 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 11.6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 656 x 330 x 385 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 656 x 332 x 382 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 360 736 |

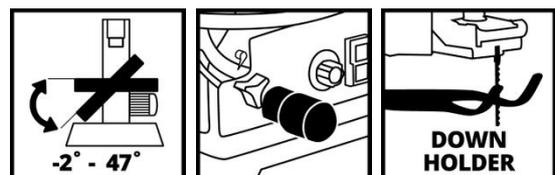

Als Sonderzubehör erhältlich

5tlg. Dekup.sägebl.-Set 127mm
Dekupiersägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49316350
EAN-Code: 4009313163507
Einhell Accessory

10tlg. Dekup.sägebl.-Set 127mm
Dekupiersägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49316352
EAN-Code: 4009313163521
Einhell Accessory