



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

**Akku-Farbsprühsystem**

**TE-SY 18/90 Li-Solo**

**Art.-Nr.: 4260040**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673234

Das Einhell Akku-Farbsprühsystem TE-SY 18/90 Li-Solo ist Teil der Power X-Change Akku-Familie. Das halbstationäre System eignet sich dank 1.200 ml Farbbehälter und hoher Förderleistung bis 1000 ml/min für große Flächen. Für einen optimalen Auftrag von Lacken und Lasuren können Farbmenge, Luftmenge und Art des Farbstrahls (Vertikal-, Horizontal-, Rundstrahl) eingestellt werden. Für den komfortablen Einsatz sorgen die separate Gebläsestation, der Schultergurt und der 1,8 m Luftschlauch. Mitgeliefert werden ein Farbbehälter mit Messskala und Deckel, drei Düsen für Viskosität bis max. 90 DIN-sec, ein Behälter zur Viskositätsprüfung und eine Reinigungsbürste und -nadel. Lieferung ohne Akku.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen
- Geeignet zum Sprühen von Lacken und Lasuren
- Einstellbare Luftmenge zur Regulierung der Farbstrahlbreite
- Einstellbare Farbmenge zur Regulierung des Farbauftrags
- Verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
- Gewichtsoptimierte Sprühpistole dank separater Gebläsestation
- Hohe Mobilität dank Schultergurt und langem Luftschlauch
- Abnehmbarer Sprühkopf zur Reinigung farbführender Elemente
- Klappbare Abdeckung schützt Akku vor Flüssigkeiten und Schmutz
- Sichere, komfortable Handhabung dank Softgrip
- Inkl. 3 Düsen für unterschiedliche Lack-/Lasur-/Farbviskositäten
- Inkl. Reinigungsbürste und Reinigungsnadel
- Inkl. Behälter zur Viskositätsprüfung
- 1200 ml Farbbehälter mit Messskala und Deckel




## Technische Daten

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Volt                 | 18 V        |
| - Förderleistung       | 1000 mL/min |
| - Max. Viskosität      | 90 DIN-sec  |
| - Volumen Farbbehälter | 1.2 L       |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 2.66               |
| - Bruttogewicht (kg)              | 3.32               |
| - Maße Einzelverpackung           | 405 x 206 x 318 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 6.5 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 430 x 420 x 335 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 924   1918   2246  |

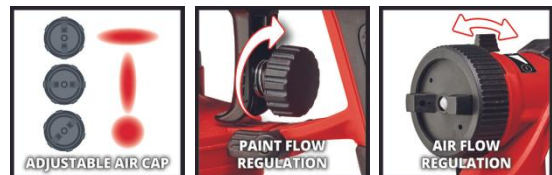

## Als Sonderzubehör erhältlich



Farbbehälter 1000 ml  
Farbsprühsystem-Zubehör  
Art.-Nr.: 4260002  
EAN-Code: 4006825619508  
Einhell Grey



Farbbehälter 800 ml  
Farbsprühsystem-Zubehör  
Art.-Nr.: 4260001  
EAN-Code: 4006825619492  
Einhell Grey



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



Farbsprühaufsatz 1200ml  
Farbsprühsystem-Zubehör  
Art.-Nr.: 4260041  
EAN-Code: 4006825678291  
Einhell Accessory



Farbbehälter 1200ml  
Farbsprühsystem-Zubehör  
Art.-Nr.: 4260042  
EAN-Code: 4006825678307  
Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Sprühen <sup>1</sup> (m <sup>2</sup> )
1.5 Ah	24
2.0 Ah	31
2.5 Ah	39
3.0 Ah	50
4.0 Ah	62
5.2 Ah	81
6.0 Ah	93
8.0 Ah	124

**Testaufbau:**

1) Holzlack