



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Schlauchtrommel (Wasser)

GE-HR 18/30 Li-Solo

Art.-Nr.: 4173770


Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672275

Die Einhell Akku-Schlauchtrommel GE-HR 18/30 Li-Solo ermöglicht dank des kraftvollen 18 V Power X-Change Akkus ein automatisches Aufrollen eines 30 m langen Gartenschlauchs (12,5 mm / 1/2"). Die Schlauchführung und Reinigungsbürsten sorgen für ein sauberes Einholen des Schlauchs, während der Stopper-Ball für einen automatischen Motorstopp sorgt und Beschädigungen vorbeugt. Die Schlauchtrommel ist UV- und spritzwassergeschützt und kann stationär oder mobil genutzt werden. Die Wandhalterung und die mitgelieferten Hahnverbinder machen die Befestigung und den Anschluss einfach. Die Trommel ist 180° schwenkbar und wird ohne Akku und Ladegerät geliefert. Schlauch mit Gartenspritze ist inklusive.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig
- Für Gartenschläuche von bis zu 30 m 12,5 mm (1/2")
- 2-in-1: stationär und mobil (Schlauchwagen separat erhältlich)
- Gartenschlauch stufenlos ausziehbar
- Schlauchaufwicklung per Knopfdruck
- Automatischer Motorstopp schützt vor Beschädigungen
- Schlauchführung für gleichmäßigen Einzug ohne Knicken
- Bürsten am Einzug zur Reinigung des Schlauchs beim Rückführen
- Trommel um bis zu 180° schwenkbar
- Restwasserablauf in der Schlauchtrommel gegen Nässe im Gehäuse
- Praktische Wartungsklappe zum schnellen Austausch des Schlauchs
- UV- & spritzwassergeschütztes Gehäuse für Witterungsbeständigkeit
- Tragegriff und Griffmulden erleichtern den Transport
- Patentiertes Schlauchführungs- und Befestigungssystem
- Verstaumöglichkeit für den Anschlusschlauch
- Inkl. Wandhalterung zur praktischen Wandmontage
- Inkl. UV-beständigem 30 m Schlauch mit Stopper-Ball
- Inkl. Hahnverbinder 21 mm (1"), 26,5 mm (1/2"), 33,3 mm (3/4")
- Inkl. 1,5 m langen Ø 12,5 mm (1/2") Anschlusschlauch
- Inkl. Gartenspritze und 3 x Schnellkupplungen mit Aquastop
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

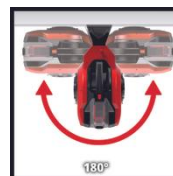



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Volt | 18 V |
| - Druckschlauch Länge | 30 m |
| - Druckschlauch Durchmesser | 12,5 mm |
| - Verbindungsschlauch Länge | 1,5 m |
| - Verbindungsschlauch Durchmesser | 12,5 mm |
| - Max. Betriebsdruck | 8 bar |

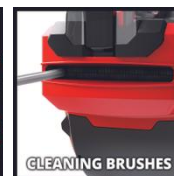

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 9.48 |
| - Bruttogewicht (kg) | 12.53 |
| - Maße Einzelverpackung | 593 x 430 x 395 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.05 kg |
| - Maße Exportkarton | 590 x 430 x 380 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 292 612 |

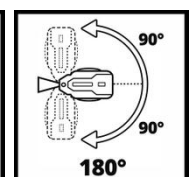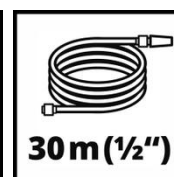

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Schlauch- & Transportwagen
Akku-Schlauchtrommel(Wa)-Zub.
Art.-Nr.: 4173772
EAN-Code: 4006825674231
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
 PXC-Starter-Kit
 Art.-Nr.: 4512040
 EAN-Code: 4006825613681
 Einhell Accessory





2,0 Ah Power X-Change
 Akku
 Art.-Nr.: 4511395
 EAN-Code: 4006825610369
 Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
 PXC-Ladegerät
 Art.-Nr.: 4514095
 EAN-Code: 4006825655292
 Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

| Ein Akku Für alle Fälle |  Aufroll-Zyklen ¹ |  Aufroll-Zyklen ² |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (Anzahl) | (Anzahl) |
| 1.5 Ah | 25 | 17 |
| 2.0 Ah | 33 | 22 |
| 2.5 Ah | 42 | 28 |
| 3.0 Ah | 50 | 34 |
| 4.0 Ah | 66 | 44 |
| 5.2 Ah | 86 | 57 |
| 6.0 Ah | 100 | 68 |
| 8.0 Ah | 132 | 88 |

Testaufbau:

- 1) Gartenschlauch - 30m 1/2" (ohne Wasser)
- 2) Gartenschlauch - 30m 1/2" (mit Wasser)