



Einhell

EXPERT

Stromerzeuger (Benzin)

TE-IG 3500

Art.-Nr.: 4152620

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825660357

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So können in Dauerleistung 3.200 Watt und in der Spitze 3.300 Watt bei 230 V erzeugt werden. Dabei sorgt die Inverter-Technologie für Strom ohne Spannungsspitzen. Angeschlossen werden können 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz, vorhanden sind zudem 2 x USB-Anschluss und 1 x 12 V-Anschluss. Die E-Start-Funktion sorgt für die mühelose Inbetriebnahme ohne großen Aufwand. Die geschlossene Bauform ist konzipiert für den leisen Betrieb. Zum Schutz sind Überlastschalter und Ölmangelsicherung vorhanden. Die Trolleyform ermöglicht einen einfachen Transport. Betrieben wird der Stromerzeuger mit Benzin.


Ausstattung

- Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen
- Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
- 2 x 230 V-Steckdose/50 Hz
- 2 x USB Anschluss
- 1 x 12 V Anschluss
- E-Start-Funktion
- Geschlossene Bauform für leisen Betrieb
- Überlastschalter und Ölmangelsicherung
- Trolleyfunktion für einfachen Transport



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - Generatortyp | Synchron |
| - Frequenz | 50 Hz |
| - Dauerleistung bei 12 V DC | 100 W |
| - Dauerleistung (S1) bei 230 V | 3200 W |
| - Leistung (S2 S2-Zeit) bei 230 V | 3300 W 5 min |
| - Nennstrom bei 12 V DC | 8.3 A |
| - Nennstrom bei 230 V | 13.9 A |
| - 12 V DC Anschluss | 1 STK |
| - 230 V Steckdose | 2 STK |
| - Motor | Viertakt, Luftgekühlt |
| - Zylinderzahl | 1 STK |
| - Hubraum | 212 cm ³ |
| - Motordrehzahl | 3600 min ⁻¹ |
| - Max. Motorleistung | 4.3 kW |
| - Kraftstoff | Petrol (unleaded) / E10 |
| - Benzintankinhalt | 8.3 L |
| - Laufzeit bei 2/3 Last | 6.5 h |
| - Schallleistungspegel LwA | 90 dB (A) |

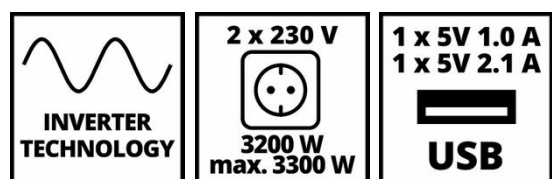

Logistische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 49.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 54.7 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 630 x 550 x 600 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 54.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 640 x 555 x 605 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 111 225 300 |

Als Sonderzubehör erhältlich



Benzin- und Ölabsaugpumpe
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 3407000
EAN-Code: 4006825547276
Einhell Accessory