



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Akku-Kompressor

**TE-AC 36/150 Li OF-Solo**

**Art.-Nr.: 4020415**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672909

Mit dem Einhell Akku-Kompressor TE-AC 36/150 Li OF-Solo geht die Luft so leicht nicht aus. Dafür sorgt der mobile und leistungsstarke Akku-Kompressor mit einem 6 Liter-Tank, max. 8 bar Betriebsdruck und einer Ansaugleistung von 150 Liter pro Minute. Betrieben wird dieser von der Twin-Pack Technologie, bei der 2 x 18 V Power X-Change-Akkus eingesetzt werden. Die Pumpe ist öl- und servicefrei. Der geregelte Arbeitsdruck kann am Manometer abgelesen und per Schnellkupplung entnommen werden. Dank Tragegriff und gummierter Standfüße ist der Kompressor mobil und hat einen festen, geräuscharmen Stand. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.



## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2 x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2 x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank
- Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- Entwässerungshahn zum Ablassen des kondensierten Wassers
- Druckminderer für manuelles Einstellen des gewünschten Drucks
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Zubehörfach zum sauberen Verstauen des optionalen Zubehörs
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

- Motordrehzahl	16000 min <sup>-1</sup>
- Pumpendrehzahl	3200 min <sup>-1</sup>
- Ansaugleistung	150 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	95 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	70 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	50 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	6 L
- Zylinderzahl	1 STK
- Schalldruckpegel LpA	73 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	94 dB (A)

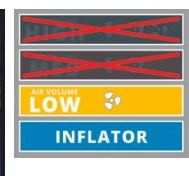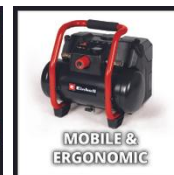

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	9.17
- Bruttogewicht (kg)	10.5
- Maße Einzelverpackung	450 x 325 x 380 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.9 kg
- Maße Exportkarton	440 x 325 x 370 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	534 / 1098 / 1268

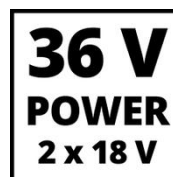

## Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133100  
EAN-Code: 4006825411065  
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133102  
EAN-Code: 4006825417067  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133110  
EAN-Code: 4006825574173  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133115  
EAN-Code: 4006825625738  
Einhell Accessory



TC-PN 50  
Druckluft-Tacker (Pneumatic)  
Art.-Nr.: 4137790  
EAN-Code: 4006825641387  
Einhell Classic



4,0 Ah Power X-Change Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Ausblaspistolen-Set  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132759  
EAN-Code: 4006825649819  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 4 Düsen  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132762  
EAN-Code: 4006825659948  
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 500 mm Düse  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132763  
EAN-Code: 4006825660531  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4137000  
EAN-Code: 4006825411164  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory





Druckluftset 3-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132741  
EAN-Code: 4006825417050  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606

# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Aufblas-Zyklen <sup>1</sup> (Stück)	 Klammern <sup>2</sup> (Stück)
1.5 Ah	0	0
2.0 Ah	0	0
2.5 Ah	26	410
3.0 Ah	36	600
4.0 Ah	45	720
5.2 Ah	54	850
6.0 Ah	72	1200
8.0 Ah	90	1440

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -

2) Weichholz - Heftklammern 13mm