



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Rasenmäher

GP-CM 36/52 S Li BL
(4x5,2Ah)

Art.-Nr.: 3413320

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825671667

Der Einhell Akku-Rasenmäher GP-CM 36/52 S Li BL (4x5,2Ah) sorgt dank Double-Twin-Pack-Technologie für eine lange Laufzeit und viel Power. Angetrieben vom Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Mäher mit 52 cm Schnittbreite ist ideal für große Rasenflächen bis 1.200 m² und bietet eine 9-stufige Schnitthöhenverstellung sowie einen 65 L Fangkorb mit Füllstandsanzeige. Der klappbare und höhenverstellbare Führungsholm ermöglicht eine individuelle Anpassung und platzsparende Lagerung. Der Akku-Rasenmäher ist Teil der Power X-Change Familie und wird mit 4x 5,2 Ah Akkus und 2x Twincharger geliefert.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- DOUBLE-TWIN-PACK: 4 Akku-Steckplätze für doppelte Laufzeit
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- LED-Batterie-Ladestandsanzeige am Führungsholm
- ECO-Mode für längere Laufzeit
- 9-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25 - 80 mm)
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulation
- Mulchfunktion durch Mulchadapter
- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- LED-Licht am Motorkopf zur Ausleuchtung des Mähbereichs
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformtem Griffbereich
- Höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
- Highwheeler mit rasenschonenden, großflächigen Rädern
- Robustes, langlebiges Stahldeck
- Seitenauswurf Funktion
- Empfohlen für Rasenflächen bis 1200 m²
- Inkl. 4x 5,2 Ah Power X-Change Akkus
- Inkl. 2x Power X-Change Twincharger



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Akku | 18 V (2x) 5.2 Ah Li-Ion |
| - Ladezeit | 100min |
| - Leerlaufdrehzahl | 3000 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 52 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 9 25-80 mm Zentral |
| - Fangbehältervolumen | 65 L |
| - Raddurchmesser vorne | 204 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 280 mm |

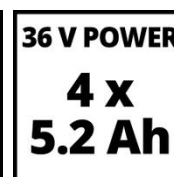

Logistische Daten

- Bruttogewicht (kg)	37.91
- Produktgewicht (kg)	29.68
- Maße Einzelverpackung	878 x 590 x 435 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	37.91 kg
- Maße Exportkarton	880 x 580 x 430 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	130 260 312

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2 Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



Ersatzmesser GP-CM 36/52 S BL
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405980
EAN-Code: 4006825672473
Einhell Accessory





18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Rasenmähen ¹	 Rasenmähen ²
	(m ²)	(m ²)
1.5 Ah	225	450
2.0 Ah	275	550
2.5 Ah	315	630
3.0 Ah	350	700
4.0 Ah	450	900
5.2 Ah	600	1200
6.0 Ah	700	1400
8.0 Ah	800	1600

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

- 1) Rasen
- 2) Rasen