



Einhell

CLASSIC

Elektro-Rasenmäher

GC-EM 1000/32

Art.-Nr.: 3400070

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670332

Der leistungsstarke Elektro-Rasenmäher GC-EM 1000/32 ist der optimale Begleiter für die gesamte Gartensaison. Sein kraftvoller 1.000 Watt Motor mit einer Leerlaufdrehzahl von 3.400 Umdrehungen pro Minute schneidet den Rasen sauber und gründlich. Mit einer Schnittbreite von 32 cm ist dieser Mäher für Rasenflächen bis 300 m² ausgelegt. Durch die 3-stufige, axiale Schnitthöhenverstellung wird die gewünschte Rasenlänge schnell und individuell von 30-70 mm eingestellt. Der Grasfangkorb ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und fasst 30 Liter. Besonders einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen ist der Mäher durch den klappbaren Führungsholm aus Stahl und den integrierten Tragegriff.

Ausstattung


- Kraftvoller Motor mit einer Leistung von 1.000 W
- 3-stufige axiale Schnitthöhenverstellung (30 - 70 mm)
- Klappbarer Führungsholm für eine platzsparende Aufbewahrung
- 30 Liter Grasfangbehälter
- Robuster klappbarer Schubbügel aus pulverbeschichtetem Stahl
- Integrierter Tragegriff für einen einfachen Transport
- Empfohlen für Rasenflächen bis 300 m²

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50-60 Hz
- Leistung	1000 W
- Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
- Schnittbreite	32 cm
- Fangboxvolumen	30 L
- Raddurchmesser vorne	140 mm
- Raddurchmesser hinten	140 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	7.91 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	9.83 kg
- Maße Einzelverpackung	595 x 375 x 285 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	9.83 kg
- Maße Exportkarton	595 x 375 x 285 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	456 936 1053

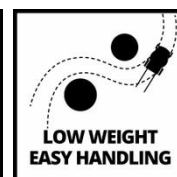

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GC-EM 1000/32
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405415
EAN-Code: 4006825670431
Einhell Accessory