

QUICKSTART


we111 LTE
we112 W-FI

NETHiX
WE CONTROL

PANORAMICA

OVERVIEW

ÜBERBLICK

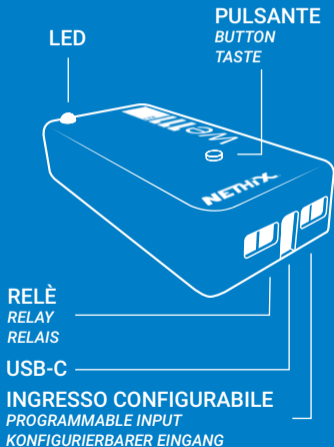

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNE

CALAMITE

MAGNETS

MAGNETE

SIM CARD SLOT (WE111)

SIM CARD SLOT (WE111)

SIM-KARTENSTECKPLATZ (WE111)



PRIMA ACCENSIONE


FIRST POWER ON

ERSTE INBETRIEBNAHME



- 1 **Inserire la sim (solo WE111)**
Insert sim (only WE111)
Sim-Karte einlegen (Nur für WE111)

- 2 **Avvitare l'antenna**
Screw the antenna
Antenne einschrauben

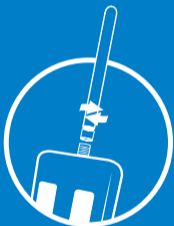

- 3 **Collegare dispositivo a PC tramite USB-C dati e attendere circa 20s**
Connect the device to a PC through an USB-C data cable and wait about 20 seconds
Das Gerät über ein USB-C Data Kabel zu einem PC verbinden und etwa 20 Sekunden warten.

- ④ **Accedere all'indirizzo 192.168.7.1 nel browser del PC/laptop a cui è stato connesso il dispositivo**

Using the Browser of the connected PC/laptop, go to the following IP address: 192.168.7.1

Über den Browser vom verbundenen PC/laptop an die folgende IP adresse gehen: 192.168.7.1

- ⑤ **Inserire le credenziali "admin" e "admin", infine confermare cliccando "LOGIN"**

Enter the following credentials: "admin" and "admin", and then confirm by clicking on "LOGIN"

Als Zugangsdaten "admin" und "admin" eingeben und dann auf "LOGIN" bestätigen



DOCUMENTAZIONE MANUALS UNTERLAGEN

Digita l'indirizzo sottostante o inquadra il seguente QR-code per consultare il manuale e la documentazione del prodotto.

Enter the address mentioned below or scan the following QR-code to read the manual and the product documentation.

Besuchen Sie den unten gegebenen Link oder rahmen Sie die QR-Kode ein, um die technischen Unterlagen und die Gebrauchsanweisungen der Produkte einzusehen.

https://nethix.co/doc/en/nethix_documentation.html



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE ANGABEN

Relè - Relay - Relais

2A@30VDC / 0.5A@230VAC

Alimentazione - Power Supply - Stromversorgung

USB-C 5VDC

Dimensioni (Lx W x H) -Size - Abmessungen

40 x 23 x 85 mm

Peso -Weight - Gewicht

55gr

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature

Lagerungstemperatur

-25°C - +85°C

Temperatura di lavoro

Working temperature

Betriebstemperatur

-15°C - +55°C

Umidità non condensante

Non condensing humidity

Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit

0% - 80%

AVVERTENZE

WARNING

SICHERHEITSHINWEISEN

- Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato.
- Nethix non si ritiene responsabile di un utilizzo improprio e delle conseguenze che da esso ne possono derivare.
- Il costo degli SMS dipende dalla tariffa dell'operatore telefonico. Non è richiesto alcun piano dati.
- Rimuovere il codice PIN dalla SIM card prima di inserirla nel dispositivo.

- *This device must be installed by qualified operators.*
- *Nethix is not responsible for improper use and/or its side effects.*
- *The cost of the SMS depends on the selected provider. It's not required any data plan.*
- *Remove the PIN code from the SIM card before inserting it on the device.*

- *Die Installation dieses Gerätes muss ausschliesslich von ausgewiesenen Fachleuten durchgeführt werden.*
- *Nethix is nicht verantwortlich für eine eventuelle unsachgemäße Verwendung des Gerätes und für die damit verbundenen Folgen.*
- *Die SMS-Kosten hängen von den Tarifen vom Telefonanbieter ab. Kein Datenplan erforderlich.*
- *Den PIN der SIM-Karte entfernen, bevor die Karte in das Gerät eingelegt wird.*



GARANZIA E ASSISTENZA

WARRANTY AND SUPPORT

GEWÄHRLEISTUNG UND SUPPORT

Nethix garantisce all'acquirente che il prodotto sarà privo di difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni (24mesi) dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, su presentazione della prova d'acquisto, il prodotto verrà riparato o sostituito a discrezione di Nethix, senza alcun addebito per parti di ricambio o manodopera.

La garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissione.

In caso di problemi tecnici l'acquirente potrà richiedere assistenza tecnica a Nethix in una delle due seguenti modalità:

- Contattando il proprio rivenditore o distributore
- Inviando una e-mail all'indirizzo support@nethix.com

Nethix warrants to the buyer that the product will be defect-free for two years (24 months) from the date of purchase. During warranty period, and against presentation of the proof of purchase, the product will be repaired or replaced at Nethix's discretion without any additional cost for spare parts or repair, if the damages are proven to be manufacturing defects. Warranty will be voided if the product has not been used properly.

In case of technical problems the user can ask for support:

- *Contacting the reseller or distributor*
- *Sending an email request to support@nethix.com*

Nethix gewährleistet, dass der Produkt frei von Herstellung- und Material-Fehlern für zwei Jahre ab Einkaufsdatum ist. Während der Garantiezeit, und gegen Vorlage der Einkaufsrechnung, wird der defekte Produkt nach Nethix Ermessen, ohne jegliche zusätzliche Kosten für Material oder Arbeit, repariert oder ersetzt.

Im Fall von unkorrekter Verwendung oder unsachgemäßem Gebrauch ist die Garantie nicht mehr gültig.

Für Nethix technisches Support-Service:

- *Wenden Sie sich direkt an Ihren Händler oder Wiederverkäufer, oder*
- *Senden Sie eine Email an folgende Adresse: support@nethix.com*



Nethix srl
Via dei Pini, 21
31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy
Tel +39 0423 770750
www.nethix.com info@nethix.com

