

 QUICKSTART

we**151**^{LTE}
we**152**^{Wi-Fi}

NETHiX

WE CONTROL


PANORAMICA

OVERVIEW

ÜBERBLICK

SIM CARD SLOT
SIM CARD SLOT
SIM-KARTENSTECKPLATZ

USB

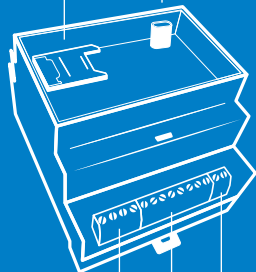


LEDs
ANTENNA
ANTENNA
ANTENNE

RS232

RS485

PULSANTE
BUTTON
TASTE

RELÈ
RELAY
RELAIS

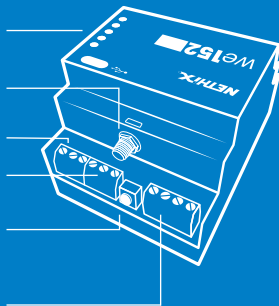

ALIMENTAZIONE
POWER SOURCE
NETZEINGANG

INGRESSI DIGITALI
DIGITAL INPUTS
DIGITAL-EINGÄNGE

INGRESSI ANALOGICI
ANALOG INPUTS
ANALOG-EINGÄNGE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE ANGABEN

Alimentazione

Power Supply

Stromversorgung

9-32VDC

Relè

Relay

Relais

1A-230VAC / 1A-30VDC

Dimensioni (L x W x H)

Size (L x W x H)

Abmessungen (L x W x H)

70x 65 x 90 mm

Peso

Weight

Gewicht

150gr

Temperatura di stoccaggio

Storage temperature

Lagerungstemperatur

-25°C - +85°C

Temperatura di lavoro

Working temperature

Betriebstemperatur

-15°C - +55°C

Umidità non condensante

Non condensing humidity

Nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit

0% - 80%


PRIMA ACCENSIONE

FIRST POWER ON

ERSTE INBETRIEBNAHME




- 1 Sollevare il pannello superiore (solo WE151)
Lift the upper panel (only WE151)
Obere Platte aufheben (nur für WE151)

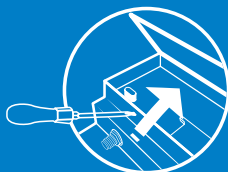


- 2 Inserire SIM e chiudere pannello (solo WE151)
Insert SIM and close panel (only WE151)
SIM-Karte einlegen und Platte wieder schliessen (nur für WE151)

- 3 Avvitare l'antenna
Screw the antenna
Antenne anschrauben

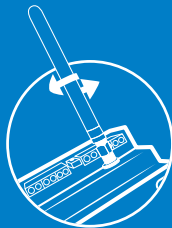

- 4 Alimentare il dispositivo ed attendere l'accensione del led RUN
Power the device on and wait until the Led RUN turns on
Das Gerät einspeisen und warten bis das RUN Led ist an

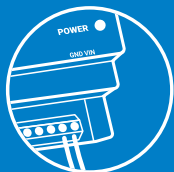

- 5 Collegare il dispositivo al PC tramite un cavo USB-C dati
Connect the device to a PC through an USB-C data cable
Das Gerät über ein USB-C Data Kabel von einem PC verbinden



⑥ **Accedere all'indirizzo 192.168.7.1 nel browser del PC/laptop a cui è stato connesso il dispositivo**

Using the Browser of the connected PC/laptop, go to the following IP address: 192.168.7.1

Über den Browser vom verbundenen PC/laptop an die folgende IP adresse gehen: 192.168.7.1



Username	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="admin"/>
<input type="button" value="LOGIN"/>	

⑦ **Inserire le credenziali "admin" e "admin", infine confermare cliccando "LOGIN"**

Enter the following credentials: "admin" and "admin", and then confirm by clicking on "LOGIN"

Als Zugangsdaten "admin" und "admin" eingeben und dann auf "LOGIN" bestätigen

DOCUMENTAZIONE MANUALS UNTERLAGEN

Digita l'indirizzo sottostante o inquadra il seguente QR-code per consultare il manuale e la documentazione del prodotto.

Enter the address mentioned below or scan the following QR-code to read the manual and the product documentation.

Besuchen Sie den unten gegebenen Link oder rahmen Sie die QR-Kode ein, um die technischen Unterlagen und die Gebrauchsanweisungen der Produkte einzusehen.

https://nethix.co/doc/en/nethix_documentation.html



AVVERTENZE

WARNING

SICHERHEITSHINWEISEN

- Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato.
- Nethix non si ritiene responsabile di un utilizzo improprio e delle conseguenze che da esso ne possono derivare.
- Il costo degli SMS dipende dalla tariffa dell'operatore telefonico. Non è richiesto alcun piano dati.
- Rimuovere il codice PIN dalla SIM card prima di inserirla nel dispositivo.
- *This device must be installed exclusively by qualified operators.*
- *Nethix is not responsible for improper use and/or its side effects.*
- *The cost of the SMS depends on the selected provider. It's not required any data plan.*
- *Remove the PIN code from the SIM card before inserting it on the device.*
- *Die Installation dieses Gerätes muss ausschliesslich von ausgewiesenen Fachleuten durchgeführt werden.*
- *Nethix is nicht verantwortlich für eine eventuelle unsachgemäße Verwendung des Gerätes und für die damit verbundenen Folgen.*
- *Die SMS Kosten hängen von den Tarifen vom Telefonanbieter ab. Keine Datentarif ist erforderlich.*
- *Den PIN der SIM-Karte entfernen, bevor die Karte in das Gerät eingelegt wird.*



GARANZIA E ASSISTENZA

WARRANTY AND SUPPORT

GEWÄHRLEISTUNG UND SUPPORT

Nethix garantisce all'acquirente che il prodotto sarà privo di difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di due anni (24 mesi) dalla data di acquisto.

Durante il periodo di garanzia, su presentazione della prova d'acquisto, il prodotto verrà riparato o sostituito a discrezione di Nethix, senza alcun addebito per parti di ricambio o manodopera.

La garanzia decade in caso di uso improprio o di manomissione.

In caso di problemi tecnici l'acquirente potrà richiedere assistenza tecnica a Nethix in una delle due seguenti modalità:

- Contattando il proprio rivenditore o distributore
- Inviando una e-mail all'indirizzo support@nethix.com

Nethix warrants to the buyer that the product will be defect-free for two years (24 months) from the date of purchase. During warranty period, and against presentation of the proof of purchase, the product will be repaired or replaced at Nethix's discretion without any additional cost for spare parts or repair, if the damages are proved to be manufacturing defects. Warranty will be voided if the product has not been used properly.

In case of technical questions, the user can ask for support:

- *Contacting the reseller or distributor*
- *Sending an email request to support@nethix.com*

Nethix gewährleistet, dass der Produkt frei von Herstellung- und Material-Fehler für zwei Jahre ab Einkaufsdatum ist. Während der Garantiezeit, und gegen Vorlage der Einkaufsrechnung, wird der defekte Produkt nach Nethix Ermessen, ohne jegliche zusätzliche Kosten für Material oder Arbeit, repariert oder ersetzt.

Im Fall von unkorrekter Verwendung oder unsachgemäßem Gebrauch ist die Garantie nicht mehr gültig.

Für Nethix technisches Support-Service:

- *Wenden Sie sich direkt an Ihren Händler oder Wiederverkäufer an, oder*
- *Senden Sie eine Email an folgende Adresse: support@nethix.com*



Nethix srl

Via dei Pini, 21

31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy

Tel +39 0423 770750

www.nethix.com info@nethix.com

