

MUSE


Collection of inspiration



MICROPHONE



TOP VIEW

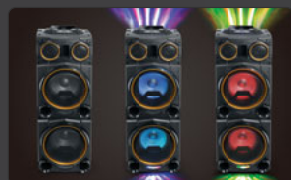

COLOR LIGHTS / FLASH EFFECTS



M-1988 DJ

PARTY BLUETOOTH LAUTSPRECHER MIT USB-PORT

Farbwechselnde Lichter und Blitzeffekte
FM PLL Radio mit 60 Senderspeicher
Ausgangsleistung: 800W

ANZEIGE
Weiße LED-Anzeige

FUNKTIONEN
Bluetooth V4.2+EDR, Streamen Sie Musik von einem anderen Bluetooth-kompatibles Gerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone
Lautheitsfunktion
Höhen und Bässe einstellbar
Holzschrank

VERBINDUNGEN
2.0-USB-Anschluss ermöglicht MP3-Wiedergabe und USB-Aufladung
Aux in 1: RCA-Buchsen
Aux in 2: 3,5-mm-Buchse
2 x MIC-Buchsen

STROMVERSORGUNG
AC: Eingebauter SMPS-Transformator
100-240V, 50/60Hz

ZUBEHÖR
Fernbedienung
1 kabelgebundenes Mikrofon

PRODUKT
1069 mm (H) x 363 mm (B) x 380 mm (L)
Nettogewicht: 20 kg

EXPORT-KARTON
1 Stück
1155 mm (H) x 395 mm (B) x 425 mm (L)
Bruttogewicht: 21 kg
Code: 3700460207021

CONTAINER-LADUNG
20 Fuß: 130 Stücke
40 Fuß: 270 Stücke
40 Fuß HQ: 346 Stücke

PARTY BOX ALTAVOZ BLUETOOTH CON PUERTO USB

Luces que cambian de color y parpadean
FM PLL RADIO con 60 presintonias
Potencia de salida: 800W

PANTALLA
Pantalla LED blanca

FUNCIONES
Bluetooth V4.2+EDR, transmite música de otro dispositivo compatible con Bluetooth como computadora portátil, Tableta o teléfono inteligente
Función de volumen
Agudos y bajos ajustables
Mueble de madera

CONEXIONES
Puerto USB 2.0 que permite la reproducción de MP3 y carga USB
Aux en 1: conectores RCA
Aux en 2: conector de 3,5 mm
2 x conectores MIC

ALIMENTACIÓN
AC: transformador SMPS incorporado
100-240V, 50/60Hz

ACCESORIOS
Control remoto
1 micrófono con cable

PRODUCTO
1069 mm (H) x 363 mm (D) x 380 mm (L)
Peso neto: 20 kg

CAJA EXPORTACION
1 pieza
1155 mm (H) x 395 mm (D) x 425 mm (L)
Peso bruto: 21 kg
Código: 3700460207021

CONTENEDOR DE CARGA
20 pies: 130 piezas
40 pies: 270 piezas
40 pies HQ: 346 piezas