

## T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



Bestell-Nr.

1.355-100.0

- Clipseystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

### Technische Daten

EAN-Code		4039784723320
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	12
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

### Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipseystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ im Lieferumfang enthalten.



### Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
- Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.



### Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



### Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

## ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Hauptfilterkörbe</b>			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 5.731-640.0	Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
	2 4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA-13-Filter	3 6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>			
Stofffilterbeutel	4 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>Abluftfilter</b>			
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	5 2.889-119.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	□
Standardabluftfilter, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6 6.414-802.0	Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmer, Kunststoff</b>			
Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse umschaltbar, DN 35, 280 mm	8 2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	9 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	10 2.889-197.0		□
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	11 2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm	12 2.889-130.0	Fugendüse aus Kunststoff.	□
<b>Polsterdüsen</b>			
Polsterdüse DN 35	13 6.905-998.0	Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
<b>Saugpinsel</b>			
Saugpinsel DN 35	14 2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Turbodüsen</b>			
Turbo Polsterdüse DN35/32	15	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	16	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	18	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	19	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>			
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	21	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>			
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	22	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger	23	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. <input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit. <input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 10 x , T 12/1	26	6.904-312.0	10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten. <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 200 x , T 12/1	27	6.904-318.0	Staubklasse M geprüft. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>			
Erweiterungsstück	28	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



29

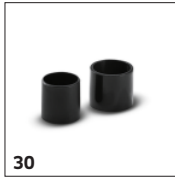

30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	29	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.