

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13521




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den StarTOP® Stecker 948

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 54
Gewicht	183 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen

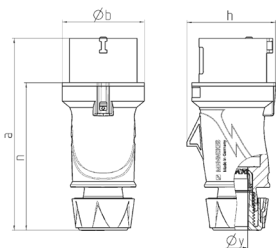

Zeichnung Z MB 253	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	126	151
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		1	1	2,5
		-2,5	-2,5	-6