

## Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14520




- Schraubanschlusstechnik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomische Gehäuseform mit genopten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung ersetzt die ProTOP® Kupplung 16A

### Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 54
Gewicht	418 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

### Abmessungen

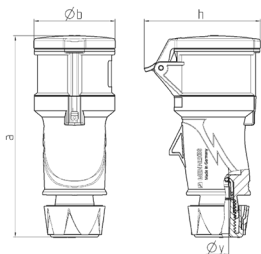

Zeichnung 3 MB 79	Amp. Pole	16		32
		3	5	5
Maße in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-6