

Wandsteckdose

Bestellnr. 5959A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2480 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen

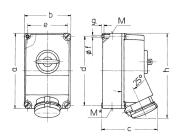

Zeichnung	Amp.		63	
1 MB 234	Pole	3	4	5
Maße in mm	а	264	264	264
	ь	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Leitung bis mm	Ø	27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von his n	nm²	-25	-25	-25