

Schutzkontakt-Stecker TN - mit Verschraubung, mit Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	735
EAN	4024941007351
Produktgruppe	Schutzkontakt-Stecker TN
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung


VG-Typ-Nr.	VG 96926 CP 001
Versorgungs-Nr.	5935-12-141-3149
Schutzart	IP68
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	124mm
Geräte-Breite	80mm
Geräte-Tiefe	66mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Für das belgisch/französisches System ebenfalls geeignet
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung
	Mit Verschlußhaube

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,158 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007351
Länge	66 mm
Breite	80 mm
Höhe	124 mm
Gewicht	0,159 kg
Volumen	654,72 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840194
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,705 kg
Volumen	5.737,5 ccm

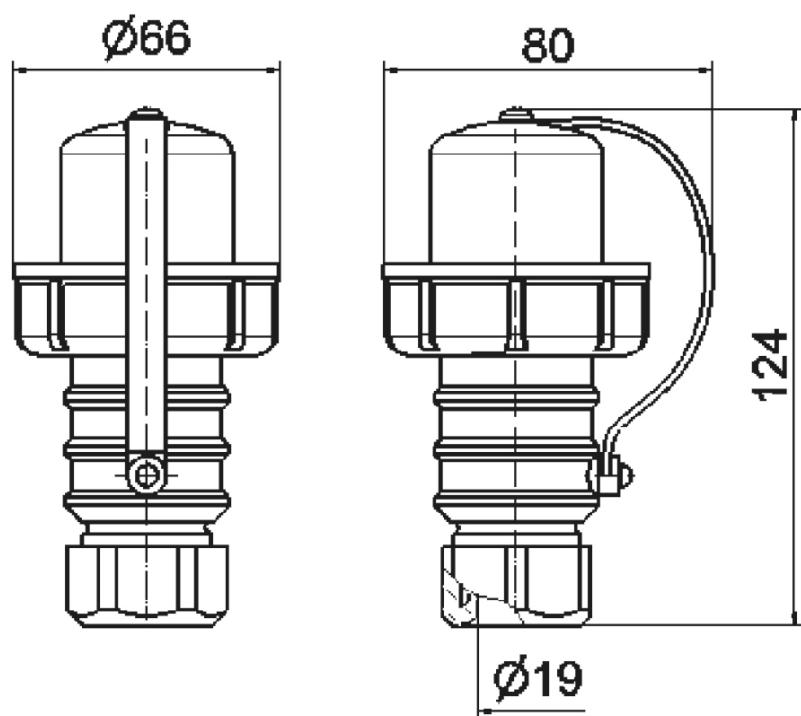

18 MB 18