


**CORIDON LED-Solarleuchte, IP44**  
Artikel-Nr. 65301103

Licht.  
Für Generationen.

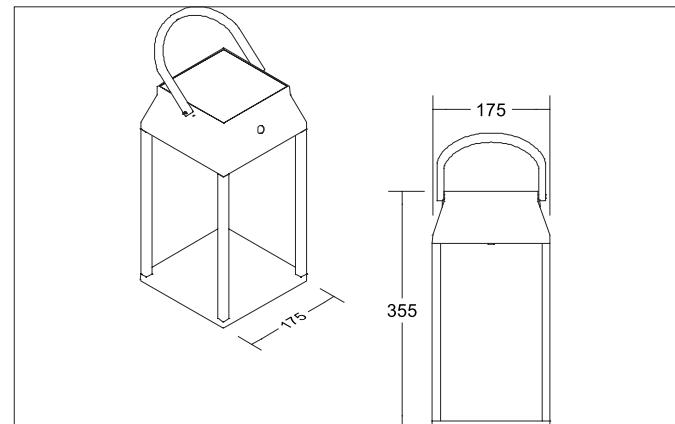

**Ausschreibungstext**

Rechteckige LED-Solarleuchte, IP44, Deckenausschnitt Einbautiefe mm, Länge 223 mm, Breite 175 mm, Gewicht 6,260 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 156 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Leuchten-Lichtaus-beute 52 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnliche Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): .Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar.

**Produktvorteile**

2 x 2.200 mA Lithium Batterie.  
Ladezeit: Sonne: 16 - 17 Std.  
Ladezeit: USB laden: 6 - 7 Std.  
Arbeitszeit: 10 Std.

**CORIDON LED-Solarleuchte, IP44**

Artikel-Nr. 65301103

Licht.

Für Generationen.

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	65301103
GTIN	4251433982586
Seriennname	CORIDON
Kurzbeschreibung	LED-Solarleuchte, IP44
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	223 mm
Breite	175 mm
Aufbauhöhe	360 mm
	inkl. USB-C Ladekabel
	Lade- Arbeitszeit:
	- 2 x 2.200 mA Lithium Batterie.
	- Ladezeit: Sonne: 16 - 17 Std.
	- Ladezeit: USB laden: 6 - 7 Std.
Nettogewicht	6,260 kg

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	156 lm
Systemeffizienz	52 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtverteilung	symmetrisch

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Systemleistung	3 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	3,7 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

**CORIDON LED-Solarleuchte, IP44**

Artikel-Nr. 65301103

Licht.

Für Generationen.

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	10 kg
Länge Verpackung	530 mm
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	200 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.