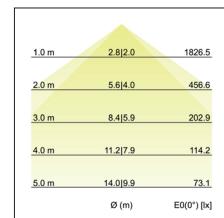
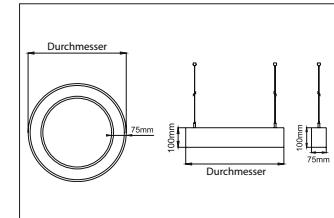
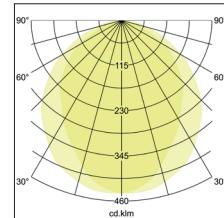


## BIRO Circle Pendelingleuchte 750, direkt

**Artikel-Nr. 13621183**

BIRO Circle Pendelingleuchte 750, direkt, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.150lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**Artikel-Nr.** 13621183**Stand:** 18.06.2021 20:12

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	104 lm/W
Lichtstrom	4.150 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	40 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	108 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk

Außendurchmesser	750 mm
Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC