



Orto ORTO-S ... SR-SEN

ORTO-S DAFWS840SR0850-SEN

Stehleuchte direkt-indirekt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, weiß (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet.

Eingebautes Zellenraster SR aus Polycarbonat, schwarz, für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms. Lichtlenker indirekt über Abdeckung, klare Scheibe.

Stativ aus stranggepresstem Aluminium mit geschlossenem Querschnitt für optimale Stabilität. Stativfuß aus Stahl, feinstrukturiert, schwarz.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m. Im Stativ eingebautes Touchpanel zum Schalten und Dimmen und integrierter USB-Ladestation.

Ausführung mit Sensor zum bewegungsabhängigen Schalten und tageslichtabhängigem Dimmen, manuell programmierbar über Fernbedienung (Zubehör Art.Nr.: 0209092).

Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.



Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (-830) auf Nachfrage möglich.

Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung nur in Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED 73 W	dimmbar DALI		weiß	SPG0630024AH
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
8380	79	106	840	50.000

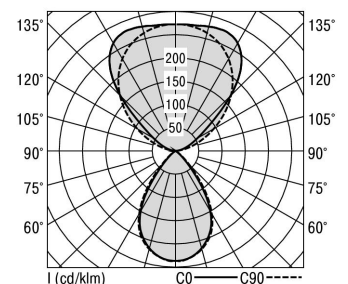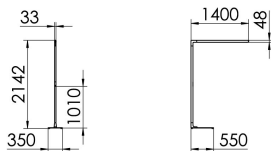

Maße [mm]				Lichttechnische Daten			
L	B	H	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad	
1400	350	2142	23,0	12.4	11.6	100.0 %	