

Schutzkontakt Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 50x50, Befestigung 38x38



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71099
EAN	4024941962148
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015
Anschlusstechnik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	61.5mm
Geräte-Breite	50mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	50mm
Flanschmaß horizontal in mm	50mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	38mm
Bohrlochabstand horizontal in	38mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
--	--

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,062 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962148
Länge	47,5 mm
Breite	50 mm
Höhe	61,5 mm
Gewicht	0,063 kg
Volumen	146,06 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959087
Länge	276 mm
Breite	174 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	1,352 kg
Volumen	2.808 ccm

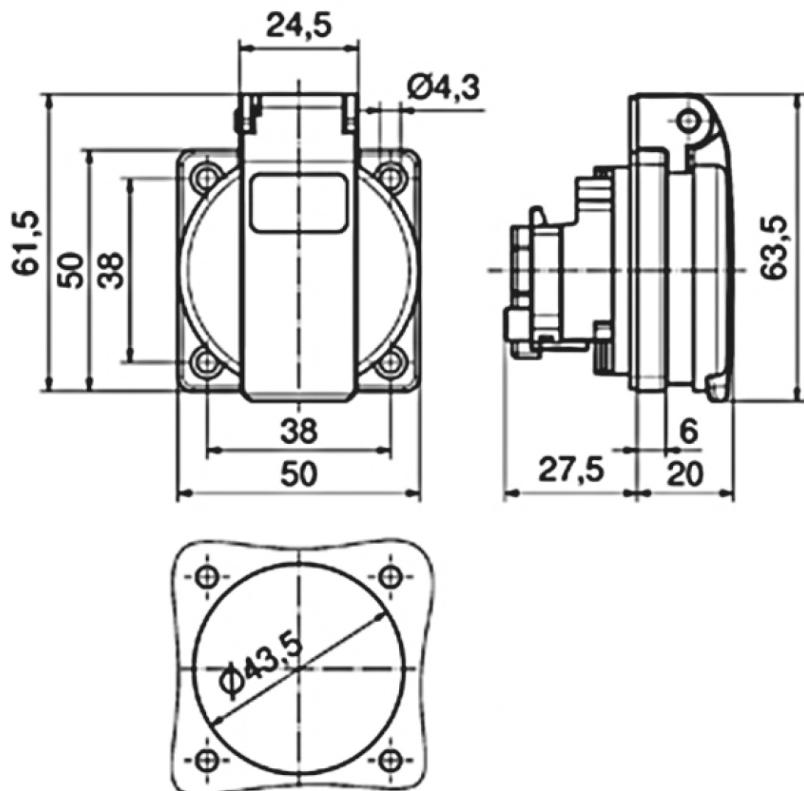

18 MB 102



