

Datenblatt

Bestell-Nr.: 31241

Kupplung QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung

EAN/Stück 4024941312417

Ampere 16A

Polzahl 4p (3P+PE)

Uhrzeitstellung 6h

Spannung 380 bis 415V

Frequenz 50 und 60Hz

Schutzart IP67

Kennfarbe rot RAL 3000


Anschlußtechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt

Kontakt Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Gewicht/Stück 0.204 kg

Verpackungseinheit 10 St.

Gehäusematerial Polyamid

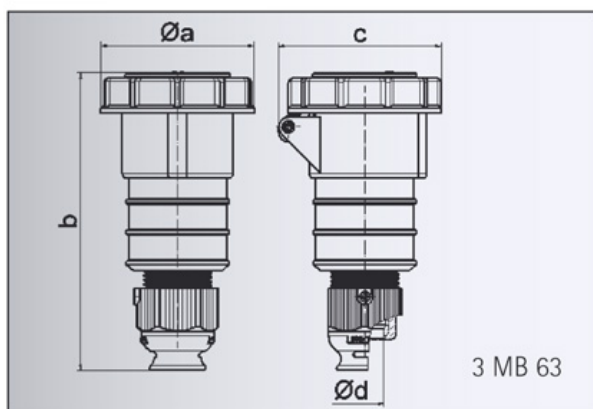

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG

D-57399 Kirchhundem - Albaum

phone: +49(0)2723/771-0 fax: +49(0)2723/771-177

email: info@bals.com www.bals.com

date: 16.06.2014