

Kupplungen - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen



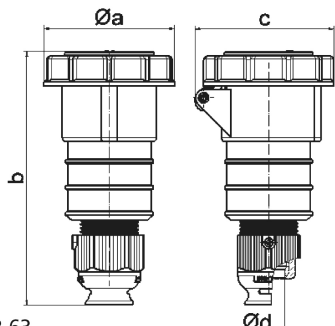
Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31244
EAN	4024941312448
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	198mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	97mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,322 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941312448
Länge	97 mm
Breite	94 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0,323 kg
Volumen	1.805,364 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941958325
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,426 kg
Volumen	13.588,4 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø		70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b		161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c		77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d Ø		18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max		2,5	2,5	2,5	6	6	6